


## Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 25



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 086251
GTIN	4017918086251
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	156,860 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	216,200 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Breite	25 mm
Höhe	217 mm
Tiefe	46,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

#### Allgemein

Nennspannung U <sub>N</sub>	25 V AC
	60 V DC

# Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

## Technische Daten

### Allgemein

Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25
Einbaulage	beliebig

### Anschlussdaten

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

### Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	25

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
	IEC 60664
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II


### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

# Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

Schaltplan

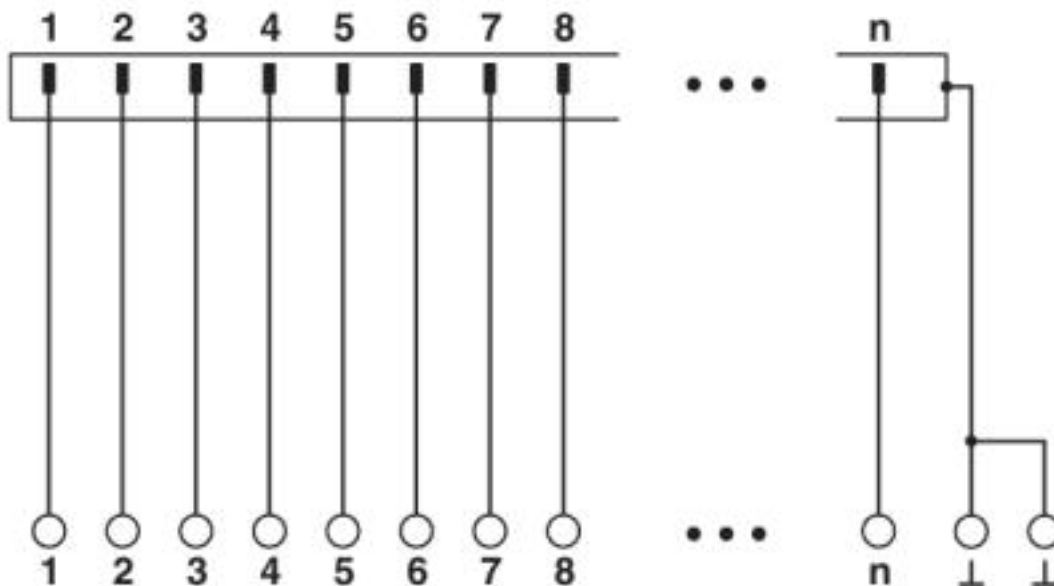

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432

# Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

## Zubehör

### Zubehör

#### Systemkabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

---

# Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

## Zubehör

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

---

## Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

### Zubehör

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

---

Kabel - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

---

## Übergabemodul - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q - 2959609

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: variabel

---