

Zubehör - IC-DFR 7 - 1852079

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

Ihre Vorteile

- ✓ Durchführungsmontagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
- ✓ Befestigungsflansche reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
- ✓ Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 017918 108953
GTIN	4017918108953
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,236 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,281 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Länge	19 mm
Höhe	16,75 mm
Breite	59,23 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	37,38 mm

Allgemein

Zubehör - IC-DFR 7 - 1852079

Technische Daten

Allgemein

Artikelfamilie	IC-DFR
Isolierstoffgruppe	I
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	7


Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

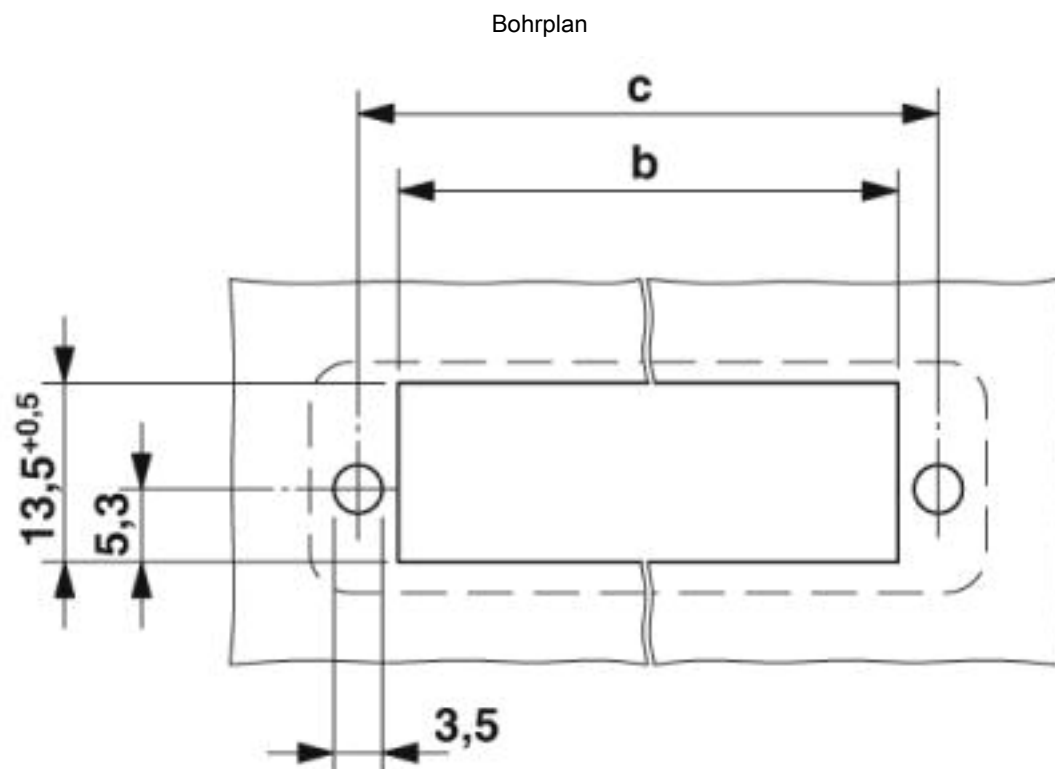


Maß b: 10,84 mm + (Polzahl x 5,08 mm)

Maß c: Maß b + 5,83 mm

Zubehör - IC-DFR 7 - 1852079

Maßzeichnung

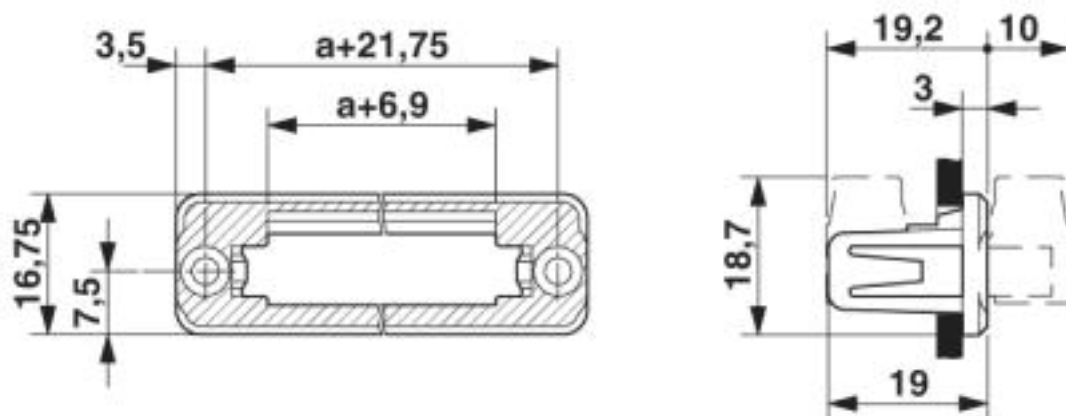

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310
ETIM 7.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Zubehör - IC-DFR 7 - 1852079

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Leiterplattenstecker

Leiterplattensteckverbinder - IC 2,5/ 7-STGF-5,08 - 1825556



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Montagematerial

Schraubensatz - DFK-MSTB-SS - 0708263



Schraubensatz, zur Befestigung des Grundgehäuses an der Gerätewand, bestehend aus je einer M3 x 10-Schraube, einem Federring und einer Mutter