

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Bodenplatte, mit Dichtung, für CES Multigates, mit 1 Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben



Artikelbeschreibung

Modulplatte
8 Befestigungsschrauben (M5x12) /
und
Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 039503
GTIN	4055626039503
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	775,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	783,300 g
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	338 mm
Breite	168 mm
Höhe	2 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Produktbeschreibung	Modulplatte
---------------------	-------------

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Technische Daten

Allgemein


	8 Befestigungsschrauben (M5x12) / und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
	NBR (Dichtung)
Farbe	silbergrau
Dichtung vorhanden	ja
Anzugsdrehmoment	1 Nm ... 1,2 Nm (Befestigungsschraube, M5)
Hinweis	inkl. Befestigungsschrauben
Montagehinweis	Durchmesser Befestigungsloch für selbstschneidende Schraube: 4,5 mm ... 4,7 mm, Befestigungsschrauben (M5x12): Anzugsdrehmoment 1,0 Nm ... 1,2 Nm, Innensechskant SW4
	Auf korrekten Sitz der Dichtung achten (darf seitlich nicht herausquetschen)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Maßzeichnung

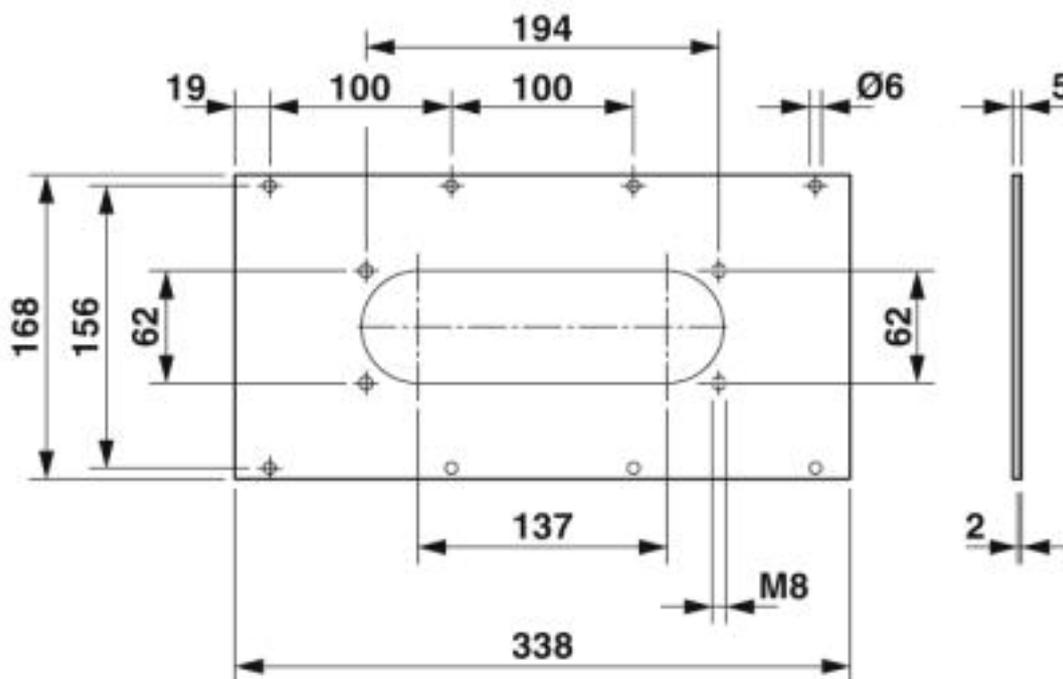

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Maßzeichnung

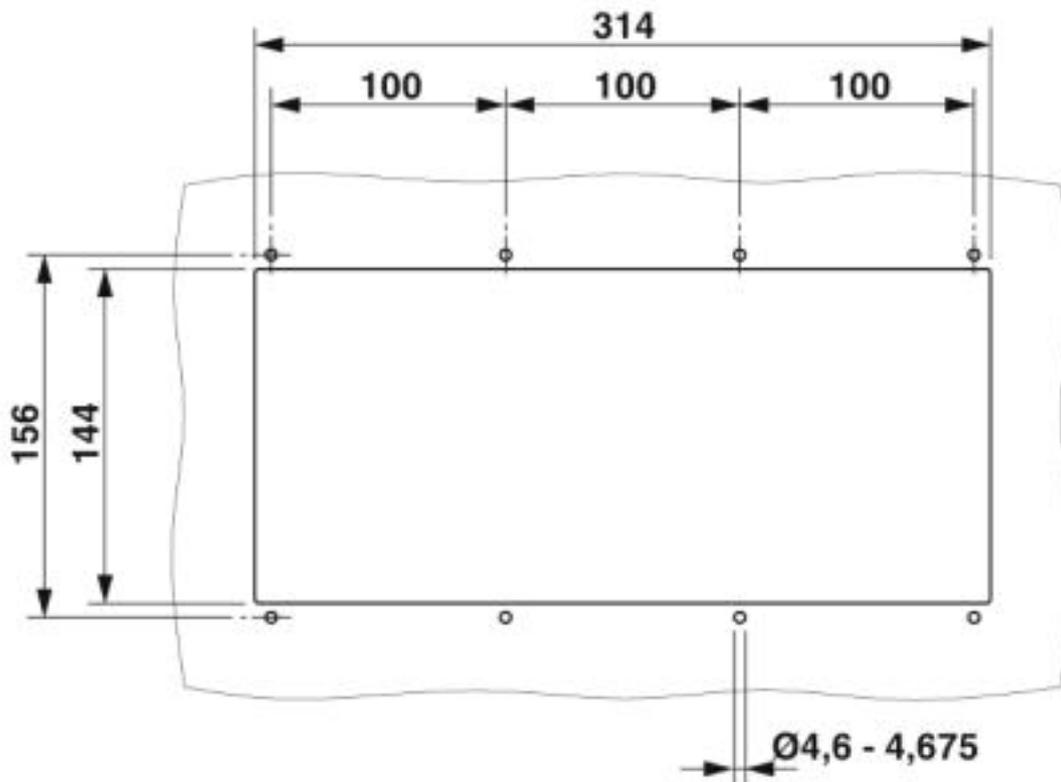

Wandausschnittszeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27440201
eCl@ss 9.0	27440201

ETIM

ETIM 5.0	EC002309
ETIM 6.0	EC002309
ETIM 7.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501