

## Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/15 - 1783847

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 15, Maß a: 75 mm, Farbe: grün

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 042028 |
| GTIN                                     | 4017918042028                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,990 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,220 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Polen                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | E1 - Leiterplattenanschl.                                                                               |

### Technische Daten

#### Maße

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite [ w ] | 19,8 mm |
| Höhe [ h ]   | 55,8 mm |
| Rastermaß    | 0,00 mm |
| Maß a        | 75 mm   |

#### Allgemein

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Artikelfamilie                 | KGS-MSTB 2,5 |
| Polzahl                        | 15           |
| Isolierstoffgruppe             | I            |
| Isolierstoff                   | ABS          |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB           |

#### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
|--------------------------------|----|

# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/15 - 1783847


## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

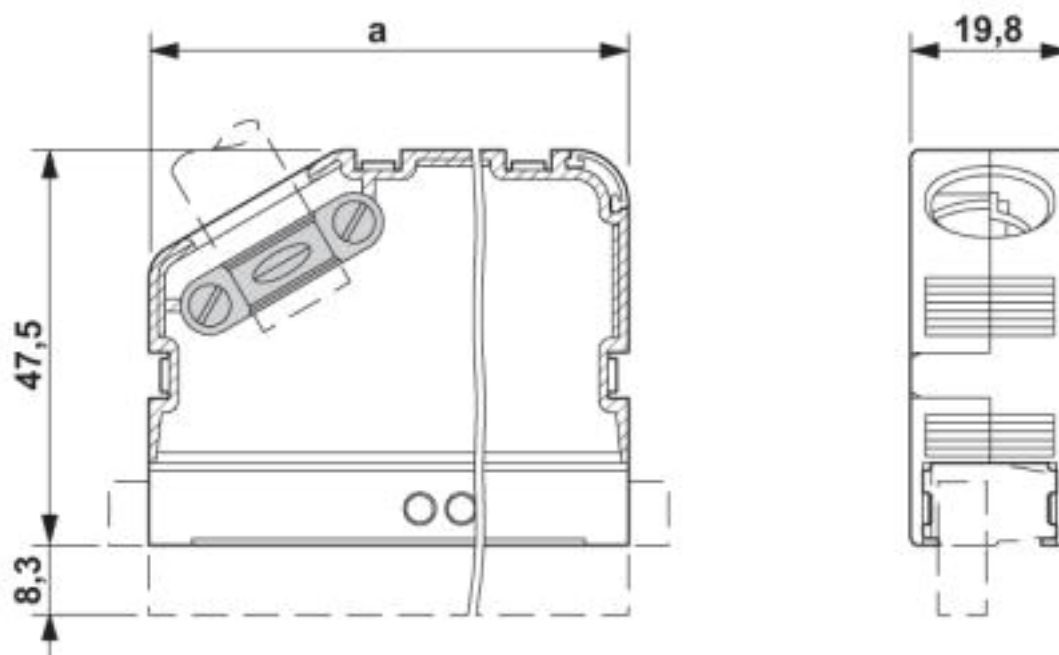

## Klassifikationen

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440202 |
| eCl@ss 4.0    | 27260700 |
| eCl@ss 4.1    | 27260700 |
| eCl@ss 5.0    | 27260700 |
| eCl@ss 5.1    | 27261200 |
| eCl@ss 6.0    | 27261200 |
| eCl@ss 7.0    | 27440202 |
| eCl@ss 8.0    | 27440202 |
| eCl@ss 9.0    | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |

## Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/15 - 1783847

### Klassifikationen

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

### Approbationen

#### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

#### Approbationsdetails


|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Kabelgehäuse

Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914

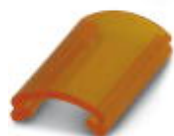

Durchsichtsschildchenträger, beschriftbar den Bezeichnungstreifen SBS 2,5/7,5

## Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/15 - 1783847

### Zubehör

#### Klemmenmarker unbeschriftet

Marker für Klemmen - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

#### Zubehör - KD-KGS-MSTB - 1804658



Knickschutztülle, passend für die Kabelgehäuse KGS-..., verhindert das Abknicken des Kabels