

Crimpkontakt - SF-08KS010 - 1621571

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,25 mm²

Abbildung kann je nach
Anschlussbereich abweichen

Ihre Vorteile

- ✓ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ✓ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ✓ Geringe Übergangswiderstände
- ✓ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 937276
GTIN	4046356937276
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,096 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,096 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Steckzyklen mechanisch	100
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Buchse

Environmental Product Compliance

Crimpkontakt - SF-08KS010 - 1621571


Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

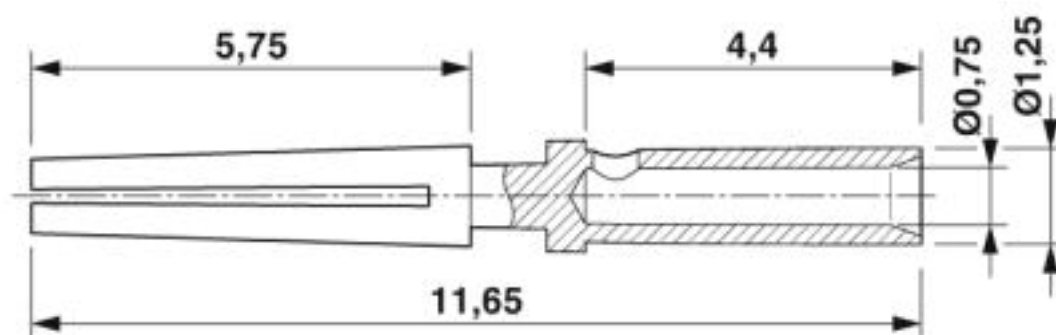

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt - SF-08KS010 - 1621571

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Crimp-Lokator - SF-Z0053 - 1615584



Lokator für Crimpzange RC-Z2514 und RC-Z2504, zur Vercrimpung gedrehter SF- und ST-Kontakte, Durchmesser 0,6 mm ... 1,0 mm und 2,0 mm.