

Schutzdeckel - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzdeckel D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zink-Druckguss, Material Schutzdeckel: Zink, Höhe: 28,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 375656
GTIN	4055626375656
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,800 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Höhe	28,5 mm
Breite	32,6 mm
Länge	45,7 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66 (mit Dichtschraube)
	IP68 (0,4 bar / 30 Min. mit Dichtschraube)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
Baugröße	D7
Gehäuseart	Schutzdeckel

Schutzdeckel - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Technische Daten

Allgemein


Farbe	schwarz
Verriegelungsart	mit Schraubverriegelung
Anzugsdrehmoment	1 Nm (Verriegelungsschraube)
Verschraubung	ohne
Material	Zinkdruckguss
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Material Verriegelung	Edelstahl
Material Verriegelungsschraube	Edelstahl
Material Schutzdeckel	Zink
Montagehinweis	M4-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW7), Anzugsdrehmoment: 1 Nm. Die Dichtung des Stiftkontakteinsatzes ist zu entfernen. Max Gewindelänge der Verschraubung: 6 mm
	Kontakteinsatz mit Dichtschraube im Gehäuse montieren

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

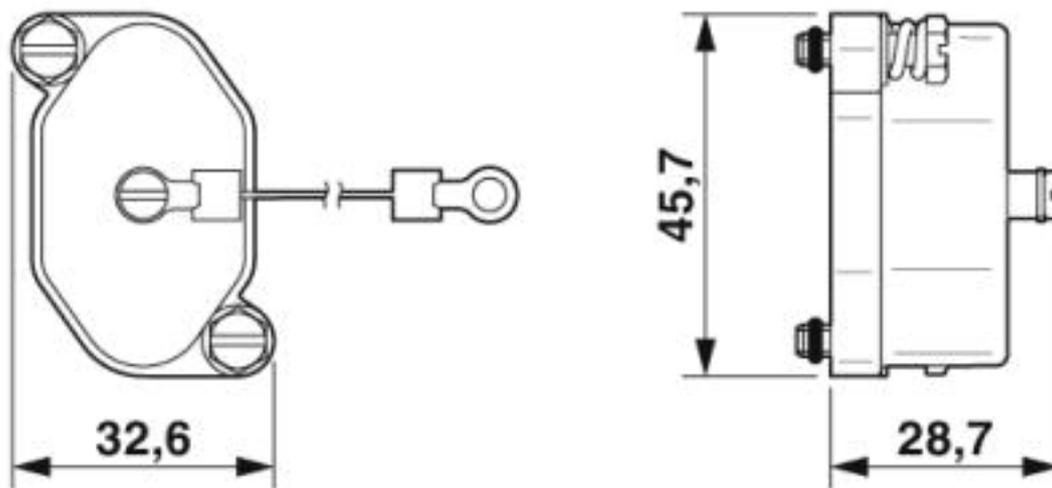

Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
------------	----------

Schutzdeckel - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
