

Crimpkontakt - CK4,0-ED-10,00BU AG - 1586183

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Gedrehter 4,0 er Crimpkontakt, Buchsent-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 10 mm², versilbert



COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 359597
GTIN	4046356359597
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,730 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,730 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	10 mm ² ... 10 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	8
Abisolierlänge der Einzelader	18 mm (für Ader-Ø ≥ 6,4 mm)
	15 mm (für Ader-Ø ≥ 4,3 mm)
Kontaktdurchmesser	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Hinweis	für HC-M-02-Module
Ausführung	Buchsen-Einzelkontakt

Crimpkontakt - CK4,0-ED-10,00BU AG - 1586183

Technische Daten

Allgemein

Serie	HC-M-03
Anschluss technik	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

Materialangaben


Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

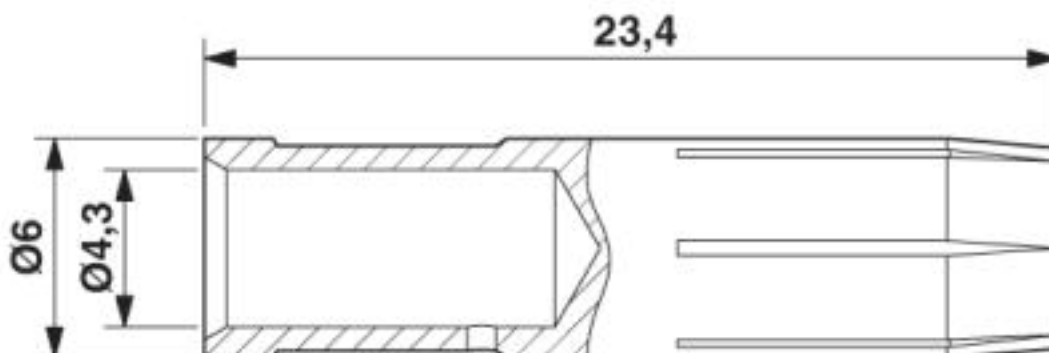

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC000898
ETIM 4.0	EC001134

Crimpkontakt - CK4,0-ED-10,00BU AG - 1586183

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC 10 - 1212114



Presszange, für gedrehte Kontakte mit Stiftdurchmesser 4,0 mm, zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

Presszange - CRIMPFOX-M - 1212072



Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken für verschiedenste Kontaktarten

Universalwerkzeug

Entriegelungswerkzeug - UNIFOX RT-CK 4.0 - 1072064



Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK-4,0-... Kontakte

Crimpkontakt - CK4,0-ED-10,00BU AG - 1586183

Zubehör

Optionales Zubehör

Crimpkontakt - CK4,0-ED-10,00ST AG - 1586198



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 10 mm², versilbert
