

Kabelgehäuse - KGS-PC 4/ 6 - 1837256

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 6, Maß a: 47,52 mm, Farbe: grün

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 051952
GTIN	4017918051952
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,700 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Rastermaß	0,00 mm
Maß a	47,52 mm

Allgemein

Artikelfamilie	KGS-PC 4
Polzahl	6
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Kabelgehäuse - KGS-PC 4/ 6 - 1837256

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000058
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Kabelgehäuse - KGS-PC 4/ 6 - 1837256

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC




B.01742

Zubehör

Zubehör

Kabelgehäuse

Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914

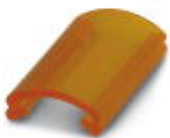

Durchsichtschildchenträger, beschriftbar den Bezeichnungstreifen SBS 2,5/7,5

Klemmenmarker unbeschriftet

Marker für Klemmen - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Montagematerial

Knickschutztülle - CPH 9-15 - 3000768



Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 15 mm, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz