



BRAUN SCOUTING CAM BLACK500 Mini

5 MP CMOS

BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **5 MP CMOS sensor**
- **Full HD recording**




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- | | |
|--|---|
| • Bildsensor/Image sensor | 5 Mega Pixels CMOS Sensor |
| • Speichermedium/Memory medium | micro SD Card (bis/up to 32 GB, min. Class 6) |
| • Objektiv/Lens | F = 3.62 / FOV = 70° |
| • TFT Display | 1.9" (Farb-TFT-LCD/Color-TFT-LCD) |
| • IR-LEDs (schwarz/black) | 2x, high power 850 nm |
| • PIR Sensor (Sichtwinkel/sight angle) | 40° |
| • max. Night Vision Distanz/distance | 65 ft / 20 m |
| • Auslösezeit/Trigger speed | 0.45 sec |
| • Auslöseintervall/Triggering interval | 5s – 60min |
| • Auflösungsoptionen, selectable resolution | 16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP |
| • Serienbilderstellung/Multiple photo | 1/2/3 |
| • Zeitraffer-Aufnahme/Timelapse | Video 3s – 24h / Photo 1s – 24h |
| • Video-Auflösung/Video resolution | 1080p (15fps)/720p (30fps)/VGA (30fps) |
| • Videolänge | 3s – 10 min |
| • Dateiformat Video | AVI |
| • Dateiformat Photo | JPG |
| • Mikrophon, Lautsprecher/Microphone, Speakers | Ja/Yes |
| • Angabe (Datum/Zeit)/Imprint (Day/Time) | Ja/Yes |
| • Angabe (Mondphase)/Imprint (Moon Phase) | Ja/Yes |
| • Angabe (Temperatur)/Imprint (Temperature) | Ja/Yes |
| • Kennwortschutz/Password security | PIN code (4 Ziffern, 4 Digits) |
| • Standby-Zeit/Stand-by time | ca. 6 Monate/approx. 6 Months |
| • Einsatztemperatur/Operation temperature | -7 ~ +40°C |
| • Stromversorgung/Power supply | 4x AA Batterie/Battery |
| • Wasserschutz-Grad/water proof | IP56 |
| • Prüfzeichen/Security authentication | CE, RoHS |
| • Abmessungen/Dimensions | 104 x 74.6 x 43 mm |
| • Gewicht/Weight | 236 g |



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, Mini USB Kabel/Cable, Baum-Halterung/Tree Mount, Befestigungsgurt/Mounting Strap, Bedienungsanleitung/User's manual

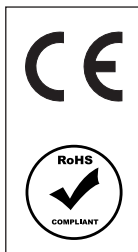

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

