


BK 1200

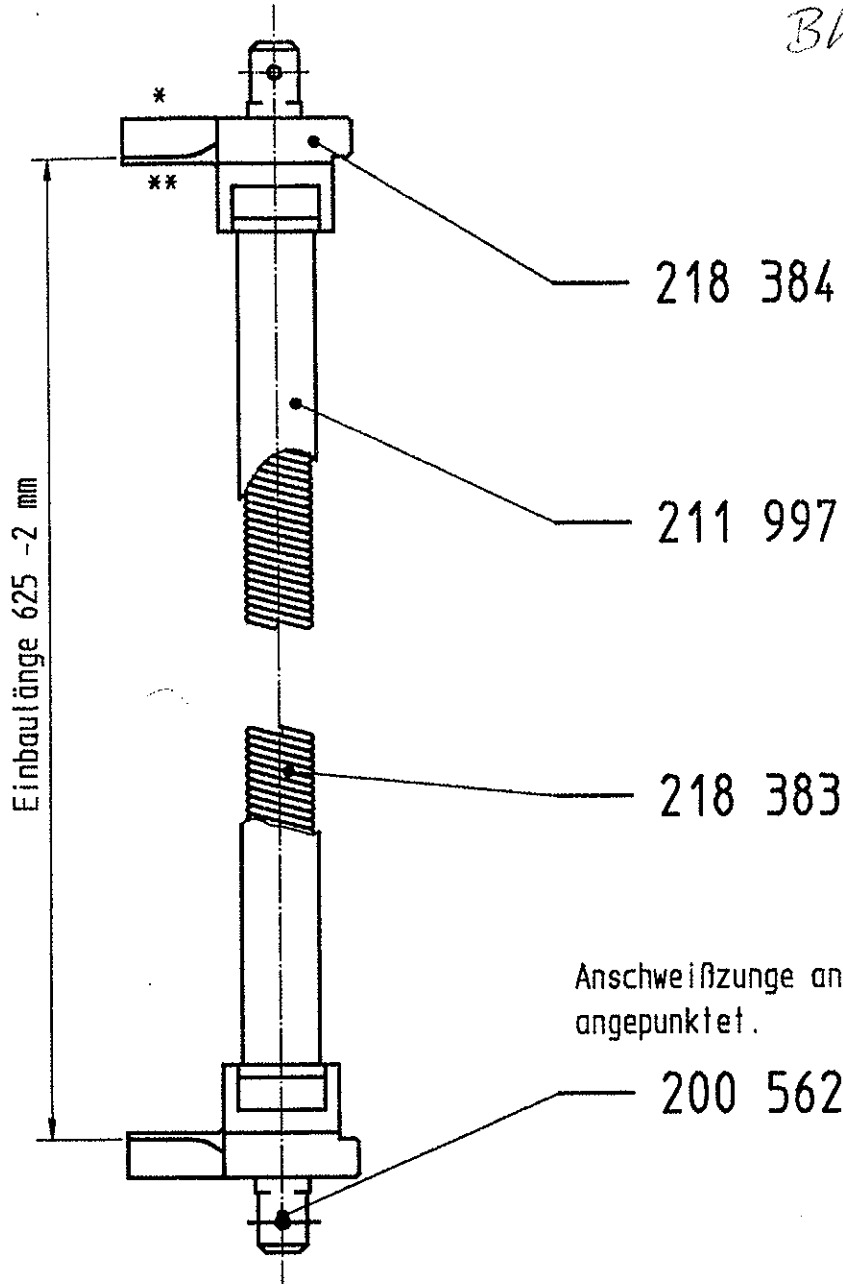

Anschweißzunge an der Spirale  
angepunktet.

\* T.-Nr. 105 250 230V 1200W

\*\* AKO

Spannung: 230V

Leistung: 1200W

Gebrauchslage: waagrecht

Anschluß: Steckanschl. 6,3 DIN 46 247

Beh. Rohrlänge: 548mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

AV 5	x	QU	x	FK	x	W008	x																
EK	x	KV	x	LK 1	x		x																
EW	x	WE 1	x	VT	x		x																
										Freimaßtoleranzen		Oberflächen		Maßstab 1:1		/users/tb/HW/Heizstäbe							
										Werkstoff		Benennung											
										1995		Datum		Name		Heizstab komplett							
										Bearb.		03.03.		go									
										Gepr.													
										Gepr.													
										AKO				Zeichnungs-Nr:		218 385							
										88353 Kisselegg						Blatt 1							
										1		95 60 41		03.03.		go		1 Bl					
										0		93 40 37		03.03.		ze							
										Zust.		Änderung		Datum		Name		Erstellt auf ME10		Ers.f.: Zg.gl.Nr.v.22.02.93			
																		Ers.d.:					