

Használati útmutató

Bluetooth 5.0 aptX zene vevő

Rend. sz.: 2147375

Rendeltetés szerű használat

A termék mobiltelefonokról, táblagépekről, notebookokról és egyéb, megfelelő Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközökről érkező audiojelek vezeték nélküli továbbítására alkalmas. Az átviteli hatótávolság max. 30 méter (szabad rálátás esetén). Tápellátása a vele szállított hálózati adatterről történik. A termék aptX HD (48 kHz/24 bit) kodekkel rendelkezik a jó minőségű hangátvitelhez.

A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. A szakszerűtlen kezelés ezenfelül rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulását is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknevezés a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

aptX™ a Qualcomm® Technologies, Inc. márkája

A szállítás tartalma

- Zene vevő
- Tápegység mikro USB dugóval
- 3,5-mm-es audio jack kábel (kb. 184 cm)
- RL sztereo RCA / 3,5-mm-es kábel
- Alj (kb. 17 cm)
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy skennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés által.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk


- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől, az erős rázkódásoktól, a magas páratartalomtól, a nedvességtől, az éghető gázoktól, gőzöktől és az oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, soha ne használja azonnal. Ugyanis az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz akár tönkre is teheti a készüléket. A fentiekben túlmenően, a hálózati tápegység érintése életveszélyes, áramütést okozhat! A termék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a termék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.
- A hálózati csatlakozóaljzat legyen a termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A dugasztöltő feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat szabványos dugaszalja használható. Ellenőrizze az adapter csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültségérték megegyezik-e az áramszolgáltatója által biztosított feszültséggel.
- Soha ne csatlakoztassa a hálózati adaptert nedves kézzel.
- A hálózati adaptereket soha ne a vezetéknel fogva, hanem a készüléken kifejezetten erre szolgáló fogófelületnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzattól.
- Biztonsági okokból vihar idején mindig húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- Ha a hálózati tápegység láthatóan sérült, ne érintse meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a hálózati tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról. Csak ezután húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet környezetbarát módon ártalmatlanítsa és ne használja többé. Cserélje le egy azonos konstrukciójú hálózati tápegységre.
- A készülék elhelyezésekor mindig figyeljen arra, hogy a vezetékét semmi ne nyomja össze, ne törje meg, és az éles peremeken se sérüljön meg.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhatson el benne. Sérülésveszély áll fenn.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni!
- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel. Ez halláskárosodást okozhat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

Kezelőelemek

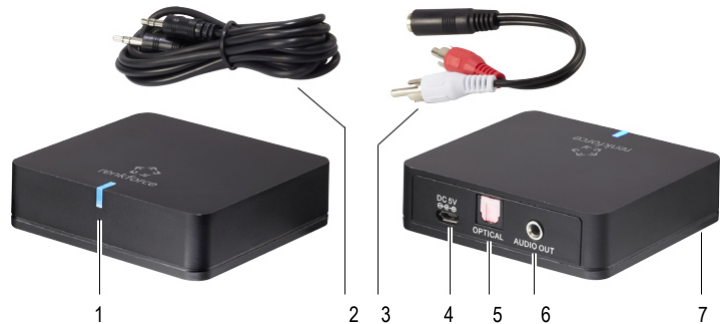

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 LED-jelzőfény | 5 OPTICAL (Toslink) csatlakozó |
| 2 Sztereo audio kábel (3,5 mm-es jack) | 6 AUDIO OUT (3,5 mm-jack) alj |
| 3 Sztereo RCA / 3,5 mm-es jack alj átalakító | 7 4 db gumi láb |
| 4 Mikro USB csatlakozó DC 5V | 8 A tápegység nincs ábrázolva |

Üzembe helyezés

a) Hangkábel vagy fejhallgató csatlakoztatása

A termék lehetővé teszi az AUDIO OUT (6) aljzaton lévő audiojelek lejátszását fejhallgatón, sztereo rendszeren vagy aktív hangszórón keresztül. A zenevevő "aptX HD" audiokodekkel és optikai audiokimenettel (Toslink) van felszerelve, így 24 bites hangot is képes lejátszani. Ennek előfeltétele, hogy mobil eszköze megfelelő operációs rendszerrel legyen felszerelve megfelelő támogatással (pl. min. Android 8.0).

- A termék csúszásbiztos gumi lábakkal (7) van ellátva. A gumi lábak érzékeny bútort és egyéb felületeken nyomot hagyhatnak. Az ilyen felületeket védje meg szükség esetén egy megfelelő alátéttel.
- Helyezze a terméket tiszta és vízszintes felületre.

- Ha fejhallgatót keresztül szeretne zenét hallgatni, csatlakoztassa a fejhallgató 3,5 mm-es jack csatlakozóját az **AUDIO OUT** aljzathoz.
- A termékhez tartozik egy sztereó audiókábel 3,5 mm-es jack csatlakozóval **(2)** és egy sztereó RCA adapter **(3)** 3,5 mm-es jack aljzattal a sztereó rendszerhez/hangszórókhoz való csatlakoztatáshoz.
- Ha a sztereó berendezésén nem található 3,5 mm-es jack alj, használhatja a sztereó RCA átalakítót. Csatlakoztassa a fehér RCA dugót a sztereó berendezés/vevő fehér csatlakozóaljához, a piros RCA dugót pedig a piros aljhoz.
- A sztereó audio kábel 3,5 mm-es jack dugóját dugja be a sztereó RCA átalakító 3,5 mm-es aljába. A másik 3,5 mm-es jack dugót dugja be az **AUDIO OUT** csatlakozóba.
- Az **OPTICAL (5)** csatlakozóhoz egy Toslink kábel csatlakoztatható (nem szállítjuk vele). Csatlakoztassa a kábel másik végét a sztereó berendezésén lévő Toslink csatlakozóhoz.
- Kapcsolja a sztereó berendezését a megfelelő bemenetre, hogy a hangjeleket lejátszhassa a csatlakozást követően. Kövesse a sztereó berendezés/vevő használati útmutatóját.

b) Zene vevő párosítása (Pairing)

→ A zene vevőnek és a mobil készüléknek 30 méteres átviteli tartományon belül kell lennie. Vegye figyelembe, hogy zavarok léphetnek fel, amiket olyan berendezési tárgyak, falak, vagy elektronikus készülékek okozhatnak, amik a headset és a mobil készülék között találhatók. Ne takarja le a készüléket.

- Ez a zene vevő max. 8 csatlakoztatott mobil készüléket (pl. okostelefon, tablet) képes tárolni. Ha megtelik a memória, az első készülék törlődik, hogy egy új mobil eszköz tárolódhasson. A csatlakozás viszont egyszerre csak egy mobil készülékkel történhet meg.
- Csatlakoztassa a tápegység mikro-USB csatlakozóját a **DC 5V (4)** mikro-USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. A LED-es visszajelző lámpa villog és a készülék csatlakozó üzemmódban van.

→ A tápellátáshoz soha ne használjon tápegység nélküli USB-portot (ilyen például a számítógép, a tasztatúra vagy egy USB-hub USB-portja), mivel ezek nem biztosítanak elegendő áramot a töltéshez.

- Aktiválja a Bluetooth® funkciót a mobil készülékén (pl. okostelefonján) és indítsa el a Bluetooth® készülékek keresését (olvassa el ehhez a mobil készüléke használati útmutatóját, ha szükséges.).
- Válassza ki a „HD Receiver” lehetőséget a talált eszközök listájából az eszközök párosításához. Amint a párosítás sikeresen lezajlott, a LED folyamatosan világítani kezd.

→ Vegye figyelembe ehhez a mobil készülék használati útmutatóját.

Ha a zene vevő nem csatlakoztatható, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a mobil készülékén, és hogy a zene vevő 30 méteres átviteli hatótávolságon belül van-e.

- Ugyanúgy járjon el egy második mobil készülék csatlakoztatásánál, mint ahogy az elsőnél tette.
- A zene vevő egyszerre csak egy mobil készülékhez csatlakozhat zenelejátszás céljából. Indítsa a zenelejátszást a mobil készülékén. A zene vevő a zenét a csatlakoztatott kimeneten keresztül (pl. fejhallgató vagy zeneberendezés) játssza le.
- Válassza le a zene vevőt a tápellátáshoz, ha nem használja azt.
- Használat után kapcsolja ki a mobil készülékén a Bluetooth funkciót.

Ápolás és tisztítás

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a terméket a csatlakoztatott készülékekről.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a tartószerkezetet, vagy akár a polc helyes működését is hátrányosan befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a törlőruhát a házra, mert ezzel karcolásokat okozhat.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU Irányelvben foglalt követelményeknek.

→ Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet és kattintson az egyik zászlószimbólumra, majd a keresőmezőbe írja be a készülék rendelési számát; Ezt követően az EU megfeleléségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem válnak a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

a) Zene vevő

Bemenő feszültség/áram.....	5 V/DC, 600 mA, mikro USB-n keresztül
Sztereó audio csatlakozók.....	1x 3,5 mm-es jack, 1 x optikai (Toslink)
Bluetooth változat	5.0
Bluetooth profil.....	A2DP
Kodek.....	SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD (48 kHz/24 bit)
Frekvenciamenet.....	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Jel-zal távolság.....	> 95 dB
Torzítási tényező	<0,05%
Átviteli frekvencia.....	2,402 – 2,48 GHz
Átviteli teljesítmény.....	0 - 7 dBm
Bluetooth átviteli tartomány....	max. 30 méter (szabad rálátásnál)
Üzemi feltételek.....	0 ... +43 °C, 0 – 30 % rF (szobahőmérsékleten)
Tárolási feltételek.....	0 bis +60 °C, 0 – 30 % rF (szobahőmérsékleten)
Méretek (sz x ma x mé).....	75 x 20 x 69 mm
Súly:	kb. 52 g

b) Hálózati adapter

Bemenő feszültség/áram.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 150 mA
Kimeneti feszültség/áram.....	5 V/DC, 600 mA