

APP CONTROLLED 2.0MP 1080P FHD
OUTDOOR WIFI IP PAN/TILT CAMERA

Download the
free Caliber
smart home app:



1920x1080
1080P

WiFi (2.4G network)

Motion Detection
Smart Following

IP65
Water Resistant

HWC 403PT




- Wireless outdoor 1080P FHD camera
- **Free** "Caliber SMART HOME" app
- 1/3" Lens H.264 CMOS 2.0 MP
- Water resistant (IP65)
- Night vision (approx. 10m • IR LED lights)
- Built-in IR-CUT filter, no color cast and better night vision
- Connect through WiFi (WiFi 2.4G network) or LAN
- Micro-SD for recording events (up to 128GB - **not** included)
- Record function with loop recording
- Pan/Tilt function (Pan: 0~350°/ Tilt: -5~95°)
- Easy mounting with strong plastic housing
- Motion detection (automatic record, photo and notification)
- Smart follow (camera follows movement)
- 2 way talk-back function (Speaker + mic. onboard)
- Power supply: 100V-240V AC 50/60HZ (wall adapter with 2.5m power cord incl.)
- Smart Home - powered by Tuya
- Accessible by multiple devices (phones, tablets, etc)
- Hacker proof ISO27017:2015
- APP works with any internet connection (WiFi or mobile data)
- Dimensions: 164(L) x 106(W) x 180(H) mm



- Caméra d'extérieur connectée et motorisée sans fil HD1080P
- Application **gratuite** « Caliber SMART HOME »
- Objectif 1/3 po H.264 CMOS 2.0 MP
- Résistant à l'eau (IP65)
- Vision nocturne (environ 10m • LED IR)
- Filtre IR-CUT intégré, aucune prédominance de couleur et une meilleure vision nocturne
- Connexion via WiFi (réseau WiFi 2.4G) ou LAN
- Supporte une carte de stockage micro SD (jusqu'à 64 GO **non** incluse)
- Fonction d'enregistrement en boucle
- Fonction rotation / inclinaison (rotation 0° à 350°, inclinaison 5 à 95°)
- Montage facile avec boîtier en plastique résistant
- Détection de mouvement (enregistrement automatique, photo et notification)
- Suivi intelligent (la caméra suit le mouvement)
- Fonction talk back - microphone et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel (interphone)
- Alimentation : 100V-240V AC 50 / 60HZ (adaptateur mural avec câble d'alimentation de 2.5m inclus)
- Maison connectée développée par Tuya
- Accessible par de multiples appareils (téléphones, tablettes, etc.)
- Anti-piratage ISO27017:2015
- L'application fonctionne avec toutes les connexions internet (wifi et réseaux mobiles)
- Dimensions : 164(L) x 106(l) x 180(H) mm



Fully adjustable Pan Tilt function, adjustable by app

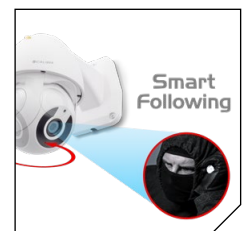

This Camera has a unique 'Smart Following' function which enables the camera to follow a person that moves in front of the camera.

This product requires a WiFi 2.4G network and a smart-phone/tablet

Wifi Freq range: 2402-2480 Mhz,
Max e.r.p.: <100mW/20dBm

Tuya word mark and logos are registered trademarks owned by Tuya, Inc. and any use of such marks by Caliber Europe BV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CALIBER SMART HOME
- LIVING IN COMFORT -
CALIBERSMARTHOM.COM
FOR DEMO'S & INSTRUCTIONS

APP CONTROLLED 2.0MP 1080P FHD
OUTDOOR WIFI IP PAN/TILT CAMERA

Download the
free Caliber
smart home app:



1920x1080
1080P

WiFi (2.4G network)

Motion Detection
Smart Following



IP65
Water Resistant

HWC 403PT




- Drahtlose 1080P FHD-Kamera für den Außenbereich
- **Kostenlose** "Caliber SMART HOME"-App
- 1/3"-Objektiv H.264 CMOS 2.0 MP
- Wasserdicht (IP65)
- Nachtsicht (ca. 10m • IR-LED-Beleuchtung)
- Eingebauter IR-CUT-Filter, kein Farbstich und bessere Nachtsicht
- Verbindung über WiFi (WiFi 2.4G-Netzwerk) oder LAN
- Unterstützt eine microSD-Speicherkarte (bis zu 128GB - **nicht** enthalten)
- Aufnahmefunktion mit Schleifenaufzeichnung
- Schwenk-/Neigefunktion (Schwenken: 0~350°/ Neigen: -5~95°)
- Einfache Montage mit starkem Kunststoffgehäuse
- Bewegungserkennung (automatische Aufnahme, Foto und Benachrichtigung)
- Smart Follow (Kamera folgt der Bewegung)
- 2-Wege-Talkback-Funktion (Lautsprecher + Mikrofon eingebaut)
- Stromversorgung: 100V-240V AC 50/60HZ (Wandadapter mit 2,5m Netzkabel inkl.)
- Smart Home - powered by Tuya
- Erreichbar über mehrere Geräte (Telefon, Tabletten usw.)
- Hackersicher ISO27017:2015
- APP funktioniert mit jeder Internetverbindung (WiFi oder mobile Daten)
- Abmessungen: 164(L) x 106(B) x 180(H) mm



- Draadloze outdoor 1080P FHD-camera
- **Gratis** "Caliber SMART HOME" app
- 1/3" Lens H.264 CMOS 2.0 MP
- Waterbestendig (IP65)
- Nachtsicht (ca. 10m • IR LED verlichting)
- Ingebouwd IR-CUT filter, geen kleurzwem en beter nachtsicht
- Verbinding via WiFi (WiFi 2.4G network) of LAN
- Ondersteunt een microSD-opslagkaart (tot 128GB - **niet** inbegrepen)
- Opnamefunctie met loop-registratie
- Pan/Tilt functie (Pan: 0~350°/ Tilt: -5~95°)
- Eenvoudige montage met sterke kunststof behuizing
- Bewegingsdetectie (automatisch opnemen, foto en melding)
- Smart follow (camera volgt beweging)
- 2-weg talk-back functie (luidspreker + microfoon ingebouwd)
- Stroomvoorziening: 100V-240V AC 50/60HZ (wandadapter met 2.5m netsnoer incl.)
- Smart Home - powered by Tuya
- Toegankelijk via meerdere apparaten (telefoons, tabletten, enz.)
- Hackerproof ISO27017:2015
- APP werkt met elke internetverbinding (WiFi of mobiele data)
- Afmetingen: 164(L) x 106(B) x 180(H) mm



Fully adjustable Pan Tilt function, adjustable by app

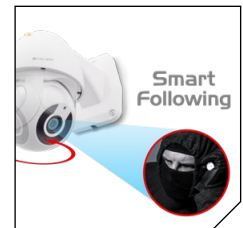

This Camera has a unique 'Smart Following' function which enables the camera to follow a person that moves in front of the camera.

This product requires a WiFi 2.4G network and a smart-phone/tablet

Wifi Freq range: 2402-2480 Mhz., Max e.r.p.: <100mW/20dBm

Tuya word mark and logos are registered trademarks owned by Tuya, Inc. and any use of such marks by Caliber Europe BV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CALIBER SMART HOME
- LIVING IN COMFORT -
CALIBERSMARTHOM.COM
FOR DEMO'S & INSTRUCTIONS