

Expression Photo XP-8600



DATENBLATT



Holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus! Mit diesem kompakten 3-in-1-Drucker mit WLAN und hochwertigen Tinten in sechs Farben drucken Sie perfekte Fotos zu Hause.

Der Expression Photo XP-8600 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen DIN A4-Drucker sowohl für tägliches Drucken als auch für hochwertige Hochglanzfotos wünschen. Der Drucker bietet mobile Druckfunktionen, einen großen Touchscreen und zwei Papierfächer und macht so die täglichen Aufgaben zum Kinderspiel.

Kompakter 3-in-1-Drucker

Holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus und drucken Sie Dokumente mit diesem DIN A4-Drucker (3-in-1). Sein kompaktes und elegantes Design passt perfekt in jedes Zuhause. Er verfügt über Druck-, Scan- und Kopierfunktionen und durch den beidseitigen DIN A4-Druck reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch.

Wir stellen vor: Claria Photo HD-Tinte Drucken Sie haltbare, professionelle Hochglanzfotos mit Claria Photo HD-Tinte. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die perfekte Druckqualität des sechsfarbig Claria Photo HD-Tintensets zu schätzen wissen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Die Ausdrücke können Sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre aufbewahren¹.

Flexible Drucklösungen


Sie können mit der Epson iPrint² App kabellos direkt vom Smartphone oder Tablet drucken. Sie können auch die Epson Creative Print² App nutzen, um Fotos aus Facebook zu drucken oder Grußkarten und vieles mehr zu erstellen.

Benutzerfreundlich und vielseitig

Mit dem großen 10,9 cm großen Touchscreen können Sie über den Speicherkartensteckplatz direkt auf Ihre Fotos zugreifen. Dank der beiden Papierfächer auf der Vorderseite (für Papier in DIN A4 und im Fotoformat) und dem speziellen Medieneinzug für dickere Medien auf der Rückseite wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Papierformaten. Sie können außerdem auf passende CDs und DVDs drucken und von einem ausfahrbaren Ausgabefach und der automatischen Einschaltfunktion profitieren.

PRODUKTMERKMALE

- **Kompakt und vielseitig**
Geringe Stellfläche, beidseitiger Druck in DIN A4 und CD/DVD-Druck
- **Claria Photo HD-Tinten in sechs Farben**
Hochwertige, langlebige Hochglanzfotos
- **WLAN und Wi-Fi Direct**
Kabelloses Drucken mit oder ohne WLAN-Router
- **Einfaches Drucken über Mobilgeräte**
Drucken Sie ganz einfach vom Smartphone oder Tablet²
- **Zwei Papierfächer**
Ein für DIN A4-Papier und ein zweites für Fotopapier

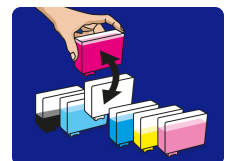

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Claria™ Photo HD Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	9,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 9 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale Druckgeschwindigkeit	10 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
Farben	Schwarz, Cyan, Light Cyan, Gelb, Magenta, Light Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter	http://www.epson.eu/testing .

SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	2
Papierformate	Legal, Letter, 16:9, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN B5, DIN A6, DIN A5, DIN A4, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm Ja (DIN A4, Normalpapier)
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck, CD/DVD-Druck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	7,2 W (Betriebsbereit), 0,1 W (ausgeschaltet), 19 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,6 W (Energiesparmodus)
Abmessungen	349 x 340 x 142 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,7 kg
Geräuschpegel	35 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 4,7 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Enthaltene Software	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH47402
Barcode	8715946668352
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2019-10-02

Expression Photo XP-8600

LIEFERUMFANG

- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Stromkabel
- Hauptgerät
- Separate Einzelpatronen
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

	Eichhörnchen 378	Eichhörnchen 378XL
●	240 Seiten*	500 Seiten*
● ● ● ● ●	360 Seiten*	830 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Die Langlebigkeit des Drucks basiert auf beschleunigten Testmethoden von Drucken auf speziellen Medien, die in Archivierungshüllen in einem Fotoalbum aufbewahrt wurden. Die tatsächliche Haltbarkeit variiert je nach Medium, Lichtintensität, Luftfeuchtigkeit, Ausstellungs- und Umgebungsbedingungen. Epson übernimmt keine Garantie für die Langlebigkeit von Drucken.
2. Für Epson iPrint und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Epson E-Mail Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud erfordern eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect.

EPSON®