




UV-LED Taschenlampe Lichthärtungsgerät

D UV LED Taschenlampe, Lichthärtungsgerät, 395 bis 400 nm, 14 LED's, 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang), Aluminiumgehäuse. Zur Härtung („Trocknung“) spezieller, lösemittelfreier, UV empfindlicher Druckfarben, UV-härtbarer Lacke, von UV Klebstoffen, optischer Erzeugnisse, von lichthärtende Kunststoffen für das Modellieren künstlicher Fingernägel, von Scheibenreparaturen an Verbundglas.

GB UV LED flashlight, light curing device, 395 to 400 nm, 14 LED's, 3 x AAA batteries (not included), aluminum body. For curing ("drying") special, solvent-free, UV-sensitive printing inks, UV-curable coatings, from UV adhesives, optical products, light-curing plastics for modeling artificial fingernails, from pane repairs to laminated glass.

F Appareil de photopolymérisation à lampe de poche à DEL UV, 395 à 400 nm, 14 DEL, 3 piles AAA (non incluses), corps en aluminium. Pour le séchage ("séchage") d'encres d'impression spéciales, sans solvant, sensibles aux rayons UV, de revêtements durcissables aux UV, provenant d'adhésifs UV, de produits optiques, de plastiques photopolymérisables pour la modélisation des ongles artificiels, de la réparation de vitres au verre feuilleté.

NL UV LED-zaklamp Lichtuithardingsapparaat, 395 tot 400 nm, 14 LED's, 3 x AAA-batterijen (niet inbegrepen), aluminium behuizing. Voor uitharden ("drogen") speciale, solventvrije, UV-gevoelige drukinkten, UV-drogende coatings, van UV-kleefstoffen, optische producten, lichtuithardende kunststoffen voor het modelleren van kunstmatige vingernagels, van ruitreparaties tot gelaagd glas.

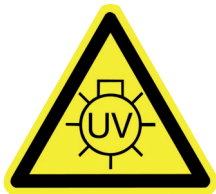

Bengen & Schnöten

