



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalane teave            | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024




Gummi-Kabelhaspel X-Gum  
KH 2710 X315 IP44 ES  
10 m AT-N05V3V3-F 3G1,5


IP44



 MAX 1500 W/230 V~



MAX 3500 W/230 V~

 

**Art. 1 16971 7 100**

0469784 • 4624 •

Made in Germany

4 0 0 7 1 2 3 6 6 1 8 8 6

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



**BREMAX<sup>®</sup>**

**Für den kurzfristigen  
Einsatz im Aussenbereich.**


**For short-term  
outdoor use.**

**10 m**

**AT-N05V3V3-F 3G1,5**

0534545/2824

## SAFETY SYSTEM

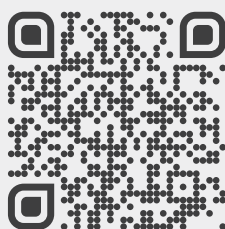

**DE** Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

**IT** In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento! **SE** Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! **CZ** V případě přehřátí vytáhněte všechny zástrčky, po vychladnutí stiskněte tlačítko reset!

**EN** If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! **NL** Bij oververhitting alle stekkers uitrekken en na afkoeling resetknop indrukken! **ES** En caso de recalentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! **HU** Túlmelegedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot!

0534549/2824