


# LED Unterputz-Doppeldimmer T42.57 mit Zentralplatte 55x55

Art-Nr.: 4295x0700

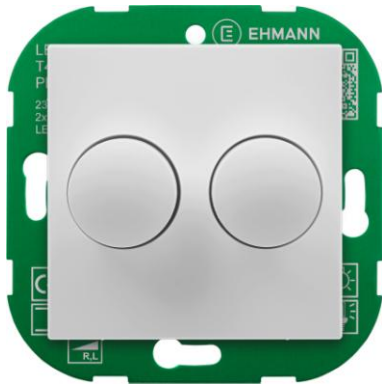

Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen  
Geeignet für dimmbare LED-Lampen, 230V-Glüh, Halogen- und NV-Halogenlampen mit magn. Transformator  
Einsatz in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073 mit Einbauöffnung 60 mm

Mit Zentralplatte 55x55 mm, Farbe ähnlich RAL 9016

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## LED Unterputz-Doppeldimmer T42.57 mit Zentralplatte 55x55

### Technische Daten

2x 5 - 40 W LED Leistung	2x 15 - 110 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
<p>Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, 230V-Glüh- und Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt            Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion            Welle: Ø 4 mm Kunststoff            Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)            Übertemperaturschutz: Temperatursicherung            Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V            (inkl. Ersatzsicherung)</p>		
<p><b>LED Leuchtmittel-Empfehlung</b>            Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind.            Einsehbar über QR Code oder unter <a href="http://www.ehmann-gmbh.de">www.ehmann-gmbh.de</a></p> 	        	
Art.-Nr. 4295x0700	EAN 401209600745 6	VPE 10  71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)