

Universal Steckdosenleiste 3-fach IEC 320

Art.-Nr.: 0200x02032308 (1,5 m Zul.)




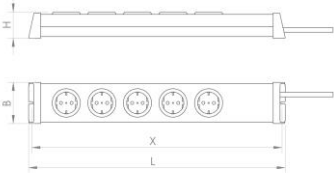


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit IEC Stecker (IEC 320)
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Integrierter 10A Geräteschutzschalter
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Steckdosenleiste 3-fach IEC320

Technische Daten

2.500 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	10 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: IEC Stecker (IEC 320) Steckdosen: Typ E (Französisch) Geräteschutzschalter: 10A Schutzart: IP20		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art-Nr. 0200x02032308 (1,5 m Zul.) EAN 401209600479 0 VPE 10		270 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 262 mm Befestigungsmaß