

# USB Multilader 6-Port 6,3 A mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

Art-Nr.: 0601x0a02203303 (3 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

3 USB-Doppelports mit jeweils max. 2,1 A

Ermöglicht schnelles Laden von bis zu 8 Geräten gleichzeitig

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

3 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz

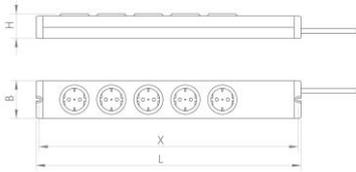
2-poliger Netzschalter, dadurch kein Stand-by Verbrauch

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



## USB Multilader 6-Port 6,3 A mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>250 V ~ / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF</p> <p>USB: 2-fach Charger,</p> <p>AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz</p> <p>Ausgangsspannung: 5V DC</p> <p>Ladestrom: max. 2,1 A (pro Lader)</p> <p>Kompatibel: Apple, Android, Google, usw.</p> <p>Steckdosen: Schutzkontakt Typ F</p> <p>Schalter: 2-polig unbeleuchtet, schwarz</p> <p>Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0601x0a02203303 (3 m Zul.)    EAN 4012096007425    VPE 10</p>		<p>330x65x44 mm Abmessung (L x B x H)</p> <p>324 mm Befestigungsmaß (X)</p>