

Aluminium Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB

Art-Nr.: 0616x0a048001 (1,5 m Zul.)


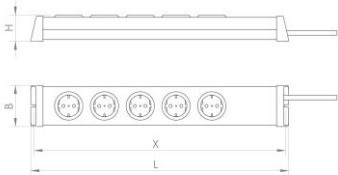


- Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m oder 5 m Zuleitung)
- Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleneinstellung
- Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
- Mit USB-Doppelport, max. 2,4 A
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung



Aluminium Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Exakte Schaltschwelleneinstellung: 7-100 W (Master) USB: 2-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,4 A (pro Lader) Kompatibel: Apple, Android, Google, usw. Eigenverbrauch: < 0,6 W Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0616x0a048001	EAN 4012096007517	VPE 10 458 x 65 x 44 Abmessung (L x B x H) 452 mm Befestigungsmaß