

IT Master-Slave PRO Steckdosenleiste 5-fach

Art-Nr.: 0214x00058341 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleinstellung

Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion


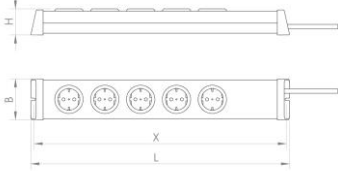
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit (19")



IT Master-Slave PRO Steckdosenleiste 6-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Exakte Schaltschwelleneinstellung: 7-100 W (Master) Eigenverbrauch: < 0,6 W Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0214x00058341 (1,5 m Zul.) EAN 401209600748 7 VPE 10</p>		<p>484 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 458 mm Befestigungsmaß</p>