

Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB

Art-Nr.: 0216x0a048301 (1,5 m Zul.)


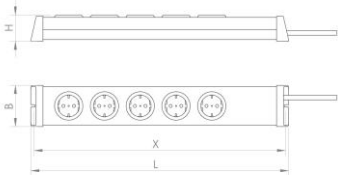


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m oder 5 m Zuleitung)
- Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleinstellung
- Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
- Mit USB-Doppelport (Slave), max. 2,4 A
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung



Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Exakte Schaltschwelleneinstellung: 7-100 W (Master) USB: 2-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,4 A (pro Lader) Kompatibel: Apple, Android, Google, usw. Eigenverbrauch: < 0,6 W Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0216x0a048301	EAN 401209600750 0	VPE 10 462 x 74 x 47 Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß