

 **FORCE X**



Kein Verhaken

4 Vollhartmetallschneiden verhindert das Einhängen bei Armierungstreffern

No hooking

4 tungsten carbide cutting edges prevent hooking when hitting reinforcement

No se engancha

Los cuatro filos de metal duro y macizo evitan el enganche al impactar contra la armadura

Schnell und problemlos

Das progressive Spiralendesign liefert schnelle und exakte Ergebnisse

Fast and trouble-free

The progressive spiral design delivers fast and accurate results

Rápido y sin problemas

Su diseño en espiral proporciona resultados rápidos y precisos

Exakte Bohrtiefe


Durch den Einsatz von Dübellängenindikatoren

Exact drilling depth

Through the use of dowel length indicators

Profundidad de perforación precisa

Gracias al uso de un indicador de longitud de anclaje

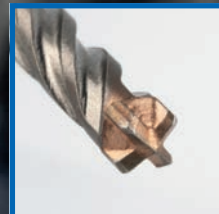

 *drill better.*

D SDS-plus Hammerbohrer
"FORCE X", 4 Schneiden

Einsatzbereich:

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



Für armierten Beton
For reinforced concrete
Para hormigón armado



4 Vollhartmetallschneiden
4 tungsten carbide cutting edges
4 filos de metal duro y macizo



Dübellängenindikator
Dowel length indicator
Indicador de longitud del anclaje

E SDS-plus hammer drill bits
"FORCE X", 4 cutting edges


Range of application:

SDS-plus high performance drill bit with 4 tungsten carbide cutting edges and new progressive spiral design with dowel length indicator. Problem-free drilling in reinforced concrete, vibrationless running and fast removal of drilling dust.

E5 Brocas de percusión SDS-plus
"FORCE X", 4 filos

Ámbito de aplicación:

Broca SDS-plus de alto rendimiento con 4 filos de metal duro integral y una ranura diseñada de forma progresiva con indicador de longitud del anclaje. Perforación de armaduras de hierro sin problemas, taladro sin vibraciones y eliminación rápida del polvo.

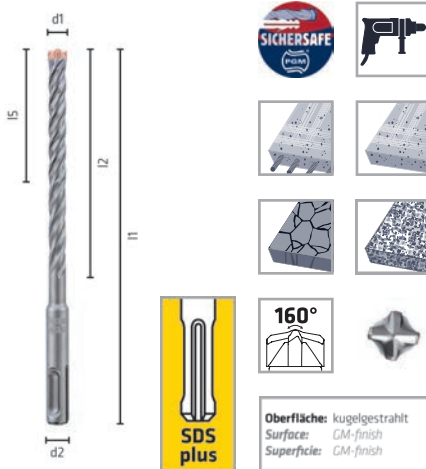

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

Länge / Length / Longitud: 110/50 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 805 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 762 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	110	50	SDS-plus	0080500500100	1	10	0076200500100	10
5,50	110	50	SDS-plus	0080500550100	1	10		
6,00	110	50	SDS-plus	0080500600100	1	10	0076200600100	10
7,00	110	50	SDS-plus	0080500700100	1	10		
8,00	110	50	SDS-plus	0080500800100	1	10	0076200800100	10
10,00	110	50	SDS-plus	0080501000100	1	10		

Länge / Length / Longitud: 160/100 mm


d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 815 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 763 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	160	100	35	SDS-plus	0081500500100	1	10		
5,50	160	100	35	SDS-plus	0081500550100	1	10		
6,00	160	100	40	SDS-plus	0081500600100	1	10	0076300600100	10
6,50	160	100	40	SDS-plus	0081500650100	1	10		
7,00	160	100	40	SDS-plus	0081500700100	1	10		
8,00	160	100	55	SDS-plus	0081500800100	1	10	0076300800100	10
9,00	160	100	55	SDS-plus	0081500900100	1	10		
10,00	160	100	70	SDS-plus	0081501000100	1	10	0076301000100	10
12,00	160	100		SDS-plus	0081501200100	1	10	0076301200100	5
14,00	160	100		SDS-plus	0081501400100	1	10		
15,00	160	100		SDS-plus	0081501500100	1	10		
16,00	160	100		SDS-plus	0081501600100	1	10		

Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
Concrete and Masonry drill bits - SDS hammer drill bits and chisels
Broca para piedra, broca de percusión SDS y cirreles


Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial


Länge / Length / Longitud: 210/150 mm



d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 825 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 764 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	210	150	35	SDS-plus	0082500500100	1	8		
6,00	210	150	40	SDS-plus	0082500600100	1	8	0076400600100	10
6,50	210	150	40	SDS-plus	0082500650100	1	8		
8,00	210	150	55	SDS-plus	0082500800100	1	8	0076400800100	10
9,00	210	150	55	SDS-plus	0082500900100	1	8		
10,00	210	150	70	SDS-plus	0082501000100	1	8	0076401000100	10
12,00	210	150	80	SDS-plus	0082501200100	1	8	0076401200100	5
14,00	210	150	90	SDS-plus	0082501400100	1	8		
16,00	210	150	100	SDS-plus	0082501600100	1	8		

NEW

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 835 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 765 Art.-Nr.	Inh. Cont.
6,00	260	200	40	SDS-plus	0083500600100	1	8	0076500600100	10
6,50	260	200	40	SDS-plus	0083500650100	1	8		
8,00	260	200	55	SDS-plus	0083500800100	1	8	0076500800100	10
9,00	260	200	55	SDS-plus	0083500900100	1	8		
10,00	260	200	70	SDS-plus	0083501000100	1	8	0076501000100	10
12,00	260	200	80	SDS-plus	0083501200100	1	8	0076501200100	5
14,00	260	200	90	SDS-plus	0083501400100	1	8	0076501400100	5
15,00	260	200	90	SDS-plus	0083501500100	1	8		
16,00	260	200	100	SDS-plus	0083501600100	1	8		
18,00	250	200		SDS-plus	0083501800100	1	8		
20,00	250	200		SDS-plus	0083502000100	1	8		
22,00	250	200		SDS-plus	0083502200100	1	8		
24,00	250	200		SDS-plus	0083502400100	1	8		
25,00	250	200		SDS-plus	0083502500100	1	8		

Länge / Length / Longitud: 310/250 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 845 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Art.-Nr.	Inh. Cont.
6,00	310	250	40	SDS-plus	0084500600100	1	8		
6,50	310	250	40	SDS-plus	0084500650100	1	8		
8,00	310	250	55	SDS-plus	0084500800100	1	8		
10,00	310	250	70	SDS-plus	0084501000100	1	8		
12,00	310	250	80	SDS-plus	0084501200100	1	8		
14,00	310	250	90	SDS-plus	0084501400100	1	8		
16,00	310	250	100	SDS-plus	0084501600100	1	8		

					Einzelverpackung <i>Single pack</i> <i>Embalaje individual</i>				Gewerbepack <i>Industrial packing</i> <i>Paquete industrial</i>	
Länge / Length / Longitud: 450/400 mm										
d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 875 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Art.-Nr.	Inh. Cont.	
8,00	450	400	55	SDS-plus	0087500800100	1	5			
10,00	450	400	70	SDS-plus	0087501000100	1	5			
12,00	450	400	80	SDS-plus	0087501200100	1	5			
14,00	450	400	90	SDS-plus	0087501400100	1	5			
16,00	450	400	100	SDS-plus	0087501600100	1	5			
18,00	450	400		SDS-plus	0087501800100	1	5			
20,00	450	400		SDS-plus	0087502000100	1	5			
22,00	450	400		SDS-plus	0087502200100	1	5			
24,00	450	400		SDS-plus	0087502400100	1	5			
25,00	450	400		SDS-plus	0087502500100	1	5			
28,00	450	400		SDS-plus	0087502800100	1	5			
30,00	450	400		SDS-plus	0087503000100	1	5			
32,00	450	400		SDS-plus	0087503200100	1	5			
Länge / Length / Longitud: 600/550 mm										
d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 905 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Art.-Nr.	Inh. Cont.	
10,00	600	550	70	SDS-plus	0090501000100	1	5			
12,00	600	550	80	SDS-plus	0090501200100	1	5			
14,00	600	550	90	SDS-plus	0090501400100	1	5			
16,00	600	550	100	SDS-plus	0090501600100	1	5			
18,00	600	550		SDS-plus	0090501800100	1	5			
20,00	600	550		SDS-plus	0090502000100	1	5			
22,00	600	550		SDS-plus	0090502200100	1	5			



Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels
Broca para piedra, broca de percusión SDS y ciruelas

- > Ø 16 Ausführung ohne Dübellängenindikator und 3-tlg. Hartmetallplatte
- > Ø 16 versions without dowel length indicator and 3-piece carbide tip
- > Ø 16 Versión sin indicador de longitud de anclaje y placa de metal duro de tres piezas



Dübellängenindikator
Dowel length indicator
Indicador de longitud del anclaje