

**D** SDS-plus Hammerbohrer  
"FORCE X", 4 Schneiden

**Einsatzbereich:**

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



Für armierten Beton  
For reinforced concrete  
Para hormigón armado



4 Vollhartmetallschneiden  
4 tungsten carbide cutting edges  
4 filos de metal duro y macizo



Dübellängenindikator  
Dowel length indicator  
Indicador de longitud del anclaje

**E** SDS-plus hammer drill bits  
"FORCE X", 4 cutting edges



**Range of application:**

SDS-plus high performance drill bit with 4 tungsten carbide cutting edges and new progressive spiral design with dowel length indicator. Problem-free drilling in reinforced concrete, vibrationless running and fast removal of drilling dust.

**E** Brocas de percusión SDS-plus  
"FORCE X", 4 filos

**Ámbito de aplicación:**

Broca SDS-plus de alto rendimiento con 4 filos de metal duro integral y una ranura diseñada de forma progresiva con indicador de longitud del anclaje. Perforación de armaduras de hierro sin problemas, taladro sin vibraciones y eliminación rápida del polvo.

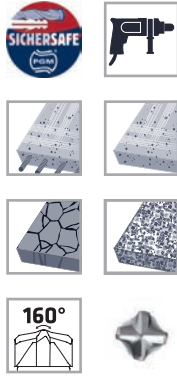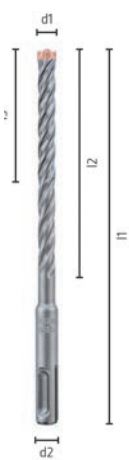


Oberfläche: kugelgestrahlt  
Surface: GM-finish  
Superficie: GM-finish



SB-Aufhänger  
Plastic tag  
Gancho para autoservicio

Länge / Length / Longitud: 1000/950 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 915 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
10,00	1000	950	70	SDS-plus	0091501000100	1	1
12,00	1000	950	80	SDS-plus	0091501200100	1	1
14,00	1000	950	90	SDS-plus	0091501400100	1	1
16,00	1000	950	100	SDS-plus	0091501600100	1	1



Dübellängenindikator  
Dowel length indicator  
Indicador de longitud del anclaje