

D HSS Cobalt Kegelsenker, 3-Flächenschaft, ungleiche Teilung, DIN 335 C, 90°

Einsatzbereich:

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Präzise
Precise
Preciso



3-Flächenschaft
3-surface shank
3 caras

E HSS Cobalt countersinks, 3-surface shank, different partition, DIN 335 C, 90°


Range of application:

For ferrous and non-ferrous metals, synthetic materials soft and hard. Universal deburring and sink tool for all kind of borings. Excellent cutting features guarantee a smooth surface by unequally divided cutting edges.

E3 Avellanador cónico HSS Cobalto, eje de 3 caras, división irregular, DIN 335 C, 90°

Ámbito de aplicación:

Para todos los metales E y NE y plásticos duros y blandos. Herramienta para desbarbar y avellanar de aplicación universal para agujeros de todo tipo. Excelentes características de corte, por corte desigual dividida.

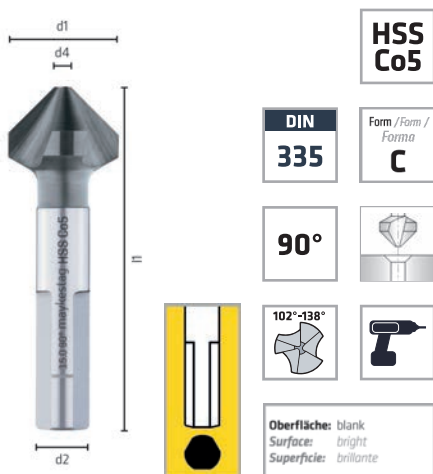

HSS Co5

DIN 335 Form / Form / Forma **C**

90°

102°-138°

Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Einzelverpackung mit Aufhänger
Single pack with tag
Embalaje individual con gancho para autoservicio



ALUNIT®
Höhere Performance, längere Standzeit
Higher performance, longer durability
Rendimiento superior tiempo de uso más prolongado

Einzelverpackung mit Aufhänger
Single pack with tag
Embalaje individual con gancho para autoservicio

							blank / bright / brillante	ALUNIT®		
d1	d4		d2 _{hg}	l1	Z	Code 2380	Inh.	Code 2387	Inh.	
mm	mm		mm	mm		Art.-Nr.	Cont.	Art.-Nr.	Cont.	
6,30	1,50	M 3	5,00	45	3	0238000630100	1	0238700630100	1	
8,30	2,00	M 4	6,00	50	3	0238000830100	1	0238700830100	1	
10,40	2,50	M 5	6,00	50	3	0238001040100	1	0238701040100	1	
12,40	2,80	M 6	8,00	56	3	0238001240100	1	0238701240100	1	
16,50	3,20	M 8	10,00	60	3	0238001650100	1	0238701650100	1	
20,50	3,50	M 10	10,00	63	3	0238002050100	1	0238702050100	1	
25,00	3,80	M 12	10,00	67	3	0238002500100	1	0238702500100	1	
31,00	4,20		12,00	71	3	0238003100100	1	0238703100100	1	