

Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adaptér na nosnou lištu, provedení: Zásuvka konektoru se stíněním, krytí: IP20, materiál: PC-GF10, bez modulových vložek

Popis produktu

Kompaktní adaptér nosné lišty, s volitelným připojením stínění, s protiprachovým krytem, jednoduchý design

Vaše výhody

- ☒ Pro rozvádění měděné a světlovodné kabeláže
- ☒ Montáž bez použití speciálního nástroje
- ☒ Kompaktní provedení: 1TE (DIN 43880)
- ☒ One-Piece Design
- ☒ Čelně odjistitelné bez speciálního nástroje
- ☒ Volitelné připojení stínění pro měděné moduly
- ☒ Bezpečnostní prvky k dispozici jako příslušenství
- ☒ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny štítky individuálně podle vašeho zadání
- ☒ Integrace modulových vložek bez použití adaptéru

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626598666

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet zásuvných míst	1
Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm
Druh ochrany	IP20
Provedení	Modul nosné lišty, jednoduchý
Typ poznámky	Poznámka k provozu
Poznámka	bez modulových vložek

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C
Krytí	IP20

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PC-GF10

Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Technické údaje

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	CuSn6
Materiál povrch kontaktu	Cín
Materiál	PP (Protiprachová klapka)
Hloubka	64,6 mm

Elektrické parametry

Přechodový odpor	≤ 5 mΩ (Stínění-zem, volitelně)
-------------------------	---------------------------------

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909035,P]
ETIM 7.0	EC001262

Příslušenství

Zásuvková vložka

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274



CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - 1041760



Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Příslušenství

FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - 1041820

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - 1041840

NBC-PP-P1PGY:10 - 1041860



NBC-PP-F1PWH:10 - 1041881



NBC-PP-A1PRD:10 - 1041900



FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - 1041780

Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Příslušenství

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - 1041800

Popisky svorek, nepotíštěný

UC-TMF 16 - 0819262



UC-TMF 16 VT - 0822699



UC-TMF 16 YE - 0819259



UC-TMF 16 GN - 0817921



 
Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Příslušenství

UC-TMF 16 OG - 0817811



UC-TMF 16 BU - 0817905



UC-TMF 16 RD - 0817824



Popisky svorek, potištěné

UC-TMF 16 CUS - 0824678



UC-TMF 16 RD CUS - 0824682



Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Příslušenství

UC-TMF 16 BU CUS - 0824679



UC-TMF 16 OG CUS - 0824681



 
UC-TMF 16 VT CUS - 0824683



UC-TMF 16 YE CUS - 0824684



UC-TMF 16 GN CUS - 0824680



Nosná lišta

Adaptér na nosnou lištu - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Příslušenství

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - 1207666




Adaptér na nosnou lištu

FL DIN RA - 2891053



Výkresy

Výkres v měřítku

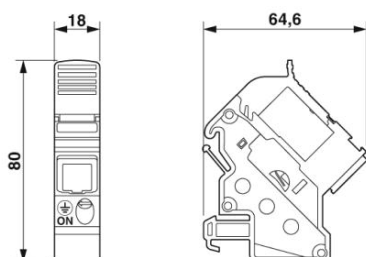

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>