

## Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, s 37pólovou lištou s trny D-SUB pro digitální 24 V DC a analogové periferní moduly, možnost připojení max. 32 kanálů

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626783543

### Technické údaje

#### Poznámka

Poznámka	Při použití malého napětí SELV / PELV ( ≤ 25 V AC nebo 60 V DC) není zapotřebí žádná dodatečná ochrana proti dotyku.
	Vůči sousedním modulům (v zařízení nosné lišty) je na straně výstupu zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud aplikace bude klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky).

#### Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Max. výška použití	≤ 2000 m
Druh ochrany	IP00
	IP00

#### Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	25 V AC
	60 V DC
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
	2 A (Na cestu 17 a 18 při napájení provozním napětím přes lištu s trny D-SUB)
	10 A (při napájení provozním napětím přes šroubové připojení)
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Jmenovitý provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	IP00

#### Data připojení 1

# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

## Technické údaje

### Data připojení 1

<b>Označení přípojky</b>	Úroveň řízení
<b>Typ připojení</b>	Zásuvné připojení
<b>Počet pólů</b>	36

### Data připojení 2

<b>Označení přípojky</b>	Úroveň pole
<b>Typ připojení</b>	Lišta s trny D-SUB
<b>Počet přípojek</b>	1
<b>Počet pólů</b>	37

### Data připojení 3

<b>Označení přípojky</b>	Napájení
<b>Typ připojení</b>	Šroubové připojení
<b>Počet přípojek</b>	1
<b>Počet pólů</b>	3
<b>Průřez vodiče tuhý</b>	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Průřez vodiče ohebný</b>	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Průřez vedení AWG</b>	24 ... 12
<b>zásuvný</b>	ano

### Podporovaná řídicí jednotka

<b>Řídicí jednotka</b>	SIEMENS ET200SP HA
<b>- vhodná V/V karta</b>	6DL1131-6BH00-0PH1
	6DL1131-6TH00-0PH1
	6DL1131-6BL00-0PH1
	6DL1132-6BH00-0PH1
	6DL1132-6BL00-0PH1
	6DL1134-6TH00-0PH1
	6DL1134-6JH00-0PH1
	6DL1135-6TF00-0PH1
<b>- vhodné bloky terminálů</b>	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1

### Normy a určování

<b>Normy/předpisy</b>	DIN EN 50178
<b>Izolační pevnost</b>	63 V
<b>Jmenovité rázové napětí</b>	0,6 kV (Funkční izolace)
<b>Stupeň znečištění</b>	2
<b>Kategorie přepětí</b>	II

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
-------------------	--

# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

## Technické údaje

### Environmental Product Compliance

	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
--	--

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

### ETIM

ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

## Příslušenství

### Systemový kabel

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509



CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 2305512



CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 2305525



## Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

### Příslušenství

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 2900759



CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 2900760



CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 2900761



CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 2900762



CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 2900763



CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 2900764



# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

## Příslušenství

---

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 2908516



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 2908517



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 2908518



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 4,0M - 2908519



# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

## Příslušenství

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 6,0M - 2908520



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M - 2908521



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 2908522



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 2908523



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 2908525



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 2908526



# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

## Příslušenství

---

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/30,0M - 2908527



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/35,0M - 2908528



CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/40,0M - 2908529



CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 1075563



## Modul pro napojení

---

VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - 1100967



## Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

### Příslušenství

VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - 1100964



---

### Příslušenství

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 2902074



---

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 2902075



---

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 2902076



---

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 2902077



---

### Výkresy



# Čelní adaptér - FLKM-PA-D37/ETHA - 1076338

Schéma zapojení

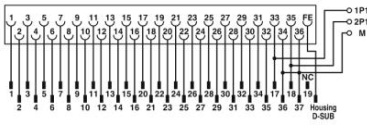


Schéma připojení FLKM-PA-D37/ETHA

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>