

Tragschiene ungelocht - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 017156
GTIN	4017918017156
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	570,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	570,000 g
Zolltarifnummer	76042990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe	15 mm
Länge	2000 mm
Breite	32 mm
Lochbreite	0,00 mm
Lochhöhe	0,00 mm
Bohrlochabstand	0,00 mm

Allgemein

Material	Aluminium
Beschichtung	unbeschichtet
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	ähnlich EN 60715
----------	------------------

Tragschiene ungelocht - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
----------------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

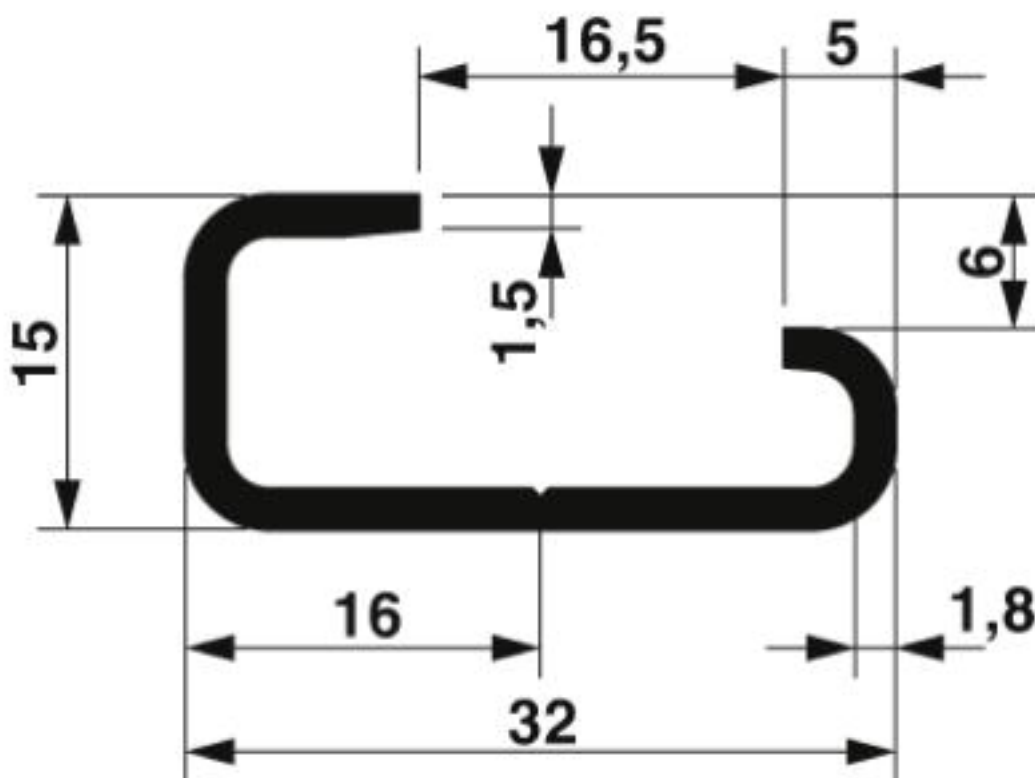

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110800
eCl@ss 4.1	27110800
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

Tragschiene ungelocht - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708