

## Gegenmutter - A-INL-M25-S-S - 1411250

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Gegenmutter, Material: Edelstahl 1.4305, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben



**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 923828
GTIN	4046356923828
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,274 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,274 g
Zolltarifnummer	73181639
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Länge	3,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Schlüsselweite Kontermutter	30 mm
Sechskant Eckmaß	33,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-70 °C ... 220 °C
-------------------------------	-------------------

#### Allgemein

Material	Edelstahl 1.4305
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Farbe	silberfarben

#### Normen und Bestimmungen

## Gegenmutter - A-INL-M25-S-S - 1411250

### Technische Daten

#### Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### Zeichnungen

Maßzeichnung

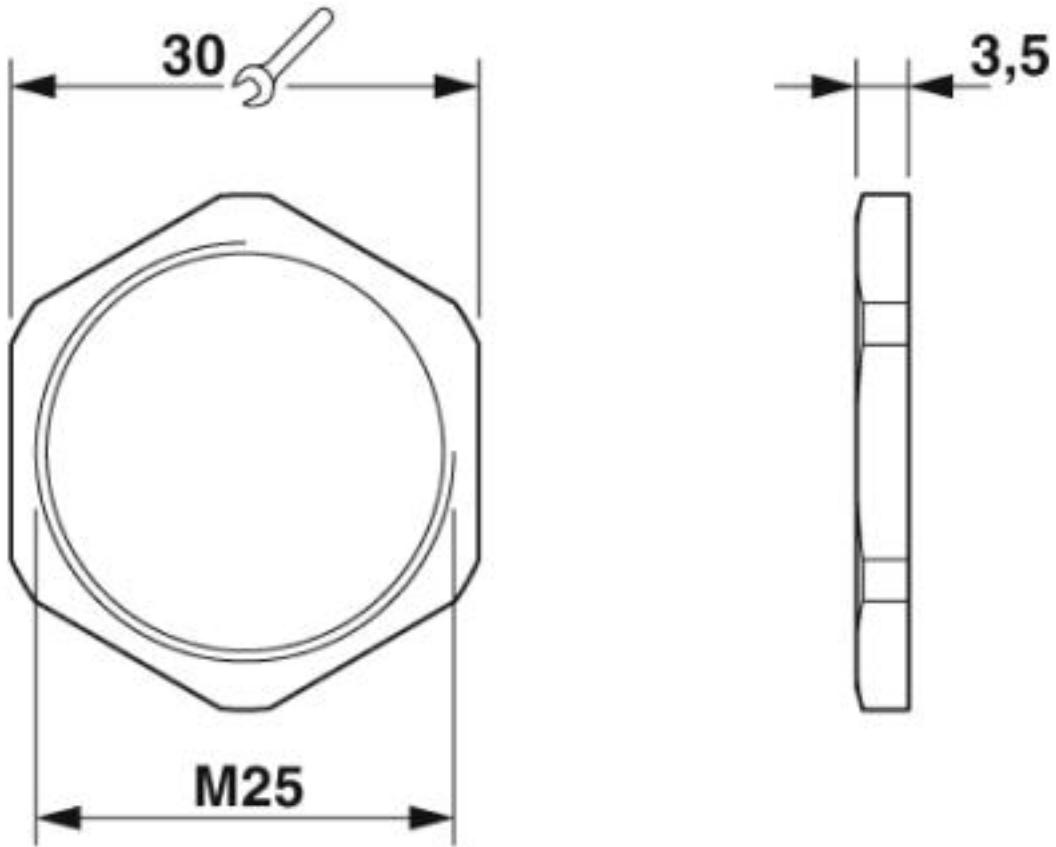

Maßbild

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144424
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100

## Gegenmutter - A-INL-M25-S-S - 1411250

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27069219
eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424

#### ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716
UNSPSC 18.0	31161716
UNSPSC 19.0	31161716
UNSPSC 20.0	31161716
UNSPSC 21.0	31161716