

Díl zástrčky - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrém, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu v zelené barvě

Vaše výhody

- ✓ Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
- ✓ Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
- ✓ Dovoluje připojení dvou vodičů
- ✓ Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
- ✓ 600 V schválení UL u minimálních rozměrů



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356573269

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	15 mm
Šířka [w]	20,81 mm
Výška [h]	27,5 mm
Rozteč	7,62 mm
Rozměr a	15,24 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	GMVSTBW 2,5 HV/...-ST
Počet pólů	3
Typ připojení	Šroubová svorka s tahovým pouzdrém
Jmenovitý průřez	2,5 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Díl zástrčky - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

cULus Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A


Díl zástrčky - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Aprobace

Usegroups	B	C
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12

Výkresy

Diagram

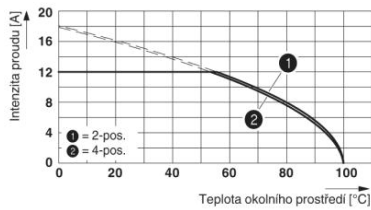

Typ: GMVSTB(R/W) 2,5 HV/...-ST-7,62 s GMSTBA 2,5/...-G-7,62

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>