

Montagematerial - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Rohr, 1000 mm lang, Ø 25 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491457
GTIN	4046356491457
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	280,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	280,000 g
Zolltarifnummer	76082081
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Durchmesser	25 mm
Höhe	1000 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	Aluminium eloxiert
Farbe	silber
Gewicht	280 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Rohrmontage
	Fußmontage

Montagematerial - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154


Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

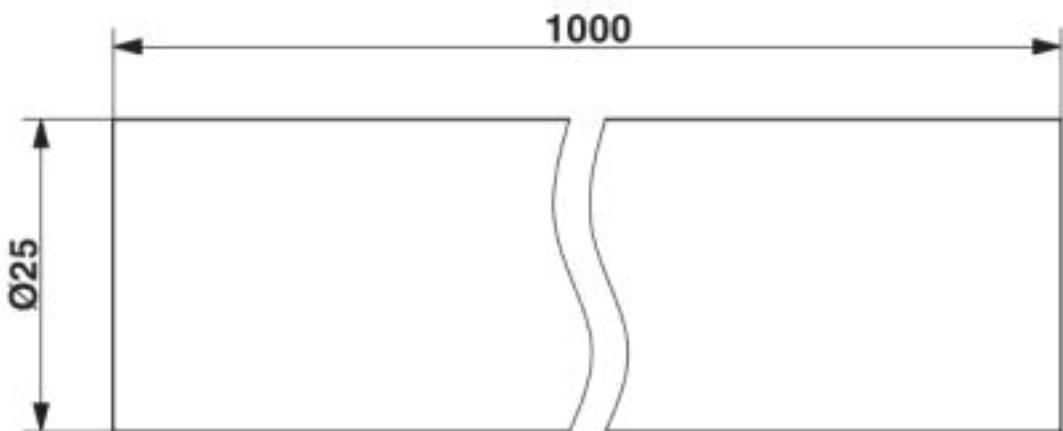

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371236
eCl@ss 8.0	27371236
eCl@ss 9.0	27371236

ETIM

ETIM 3.0	EC001155
ETIM 4.0	EC001155
ETIM 5.0	EC001155
ETIM 6.0	EC001155
ETIM 7.0	EC001155

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311

Montagematerial - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	46171604
UNSPSC 19.0	46171604
UNSPSC 20.0	46171604
UNSPSC 21.0	46171604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU *-
DE.A*30.B.00237