

Montagematerial - PSD-S ME B-M - 2700164

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Fuß für Rohr Ø 25 mm, Aluminium, schwarz

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491532
GTIN	4046356491532
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	109,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	109,400 g
Zolltarifnummer	76169990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	31 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	Aluminium eloxiert
Farbe	schwarz
Gewicht	110 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Rohrmontage
	Fußmontage
Montagehinweis	Dichtung liegt bei

Montagematerial - PSD-S ME B-M - 2700164

Technische Daten

Allgemein


Lieferumfang	1 Stück Klemmschraube (Innensechskant) 1 Stück Dichtung
--------------	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

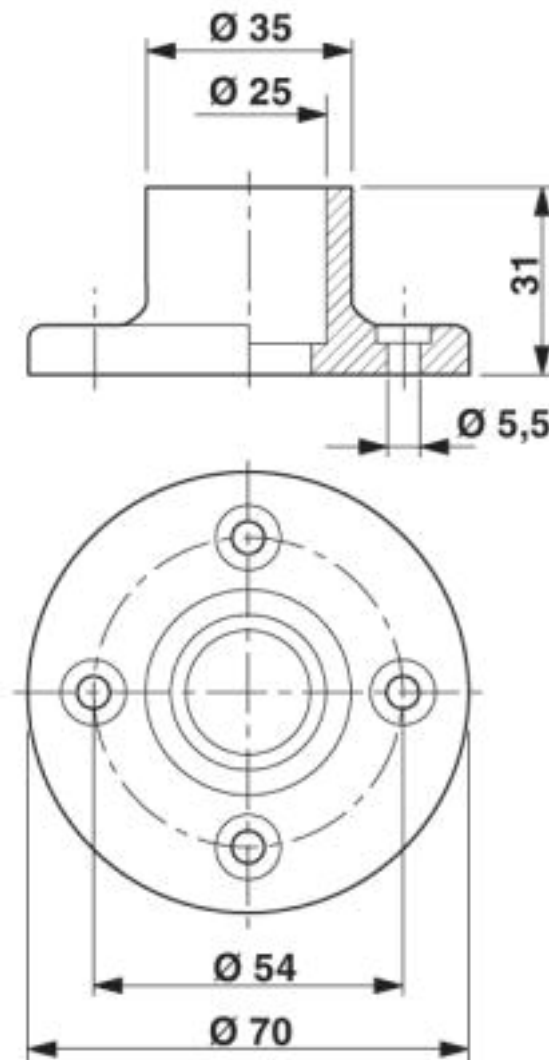

Montagematerial - PSD-S ME B-M - 2700164

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371235
eCl@ss 8.0	27371235
eCl@ss 9.0	27371235

ETIM

ETIM 3.0	EC001154
ETIM 4.0	EC001154
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	43221528
UNSPSC 18.0	43221528
UNSPSC 19.0	43221528
UNSPSC 20.0	43221528
UNSPSC 21.0	43221528

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Montagematerial - PSD-S ME B-M - 2700164

Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------