

Pomocná ochrana - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Měnič DC/DC, s galvanickým oddělením výstupů, vstup 24 V DC, výstup 2 x 24 V DC/2 x 30 mA



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4017918069247

Technické údaje

Rozměry

Šířka	25 mm
Výška	85,5 mm
Hloubka	79 mm

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP20
Teplota prostředí (provoz)	0 °C ... 55 °C

Vstupní data

Jmenovité vstupní napětí	24 V DC $\pm 10\%$
Rozsah vstupního napětí	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Příkon	cca. 100 mA

Výstupní data

Jmenovité výstupní napětí	24 V DC (2x)
Jmenovitý výstupní proud (I_N)	30 mA (2x)
Zbytkové vlnění	$\leq 50 \text{ mV}_{SS}$

Všeobecné

Čistá hmotnost	0,14 kg
Provozní režim	100 % ED
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Kontrolní napětí výstup/výstup	1,5 kV AC
Druh ochrany	IP20

Pomocná ochrana - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Technické údaje

Všeobecné

Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	libovolně

Data připojení vstup

Typ připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vedení AWG min.	24
Průřez vedení AWG max.	14
Délka odstranění izolace	8 mm
Závít šroubu	M3

Data připojení výstup

Typ připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vedení AWG min.	24
Průřez vedení AWG max.	14
Délka odstranění izolace	8 mm

Normy a určování

Normy/předpisy	IEC 664
	IEC 664 A
	DIN VDE 0110-1

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 25 let;
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230209
eCl@ss 4.1	27230209
eCl@ss 5.0	27230209
eCl@ss 5.1	27210900
eCl@ss 6.0	27210900
eCl@ss 7.0	27210901

Pomocná ochrana - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27210901
eCl@ss 9.0	27210901

ETIM

ETIM 2.0	EC001039
ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000599
ETIM 5.0	EC002046
ETIM 6.0	EC002046
ETIM 7.0	EC002046

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121041

Výkresy

Diagram


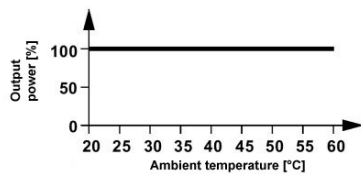


Schéma zapojení

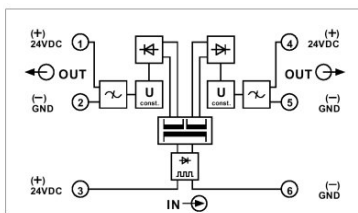

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>