

Brücke - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schleifenbrücke 3-phasig für 7 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m, mit beiliegenden Aderendhülsen.


Ihre Vorteile

- ✓ Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- ✓ Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- ✓ Deutliche Verdrahtungersparnis
- ✓ Bis 575 V AC / 3 x 25 A



COMPLETE BY

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 624633
GTIN	4046356624633
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	361,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	382,400 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Breite	22,5 mm
Länge der Anschlussleitung	3 m

Allgemein

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A
Anzahl brückbarer Module	7
Anschlussleitungslänge	3 m

Brücke - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Applikationszeichnung

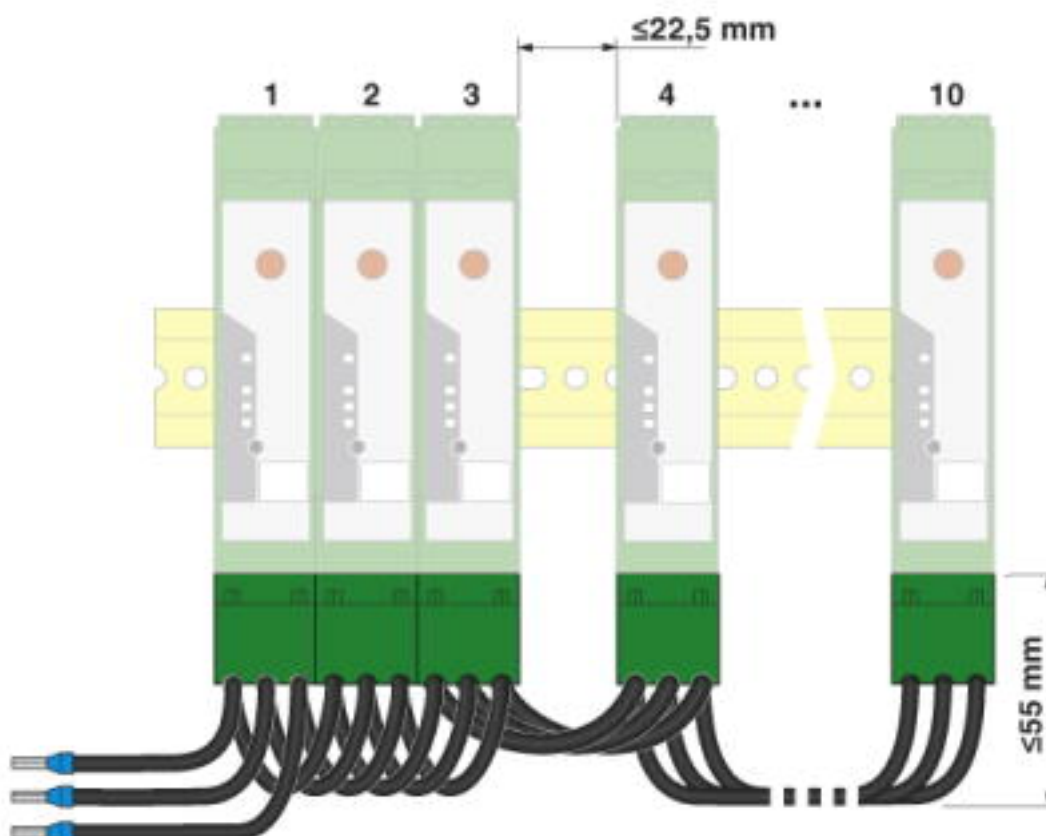


Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000

Brücke - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

Brücke - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Approbationen

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
------------	--	---	---------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
------------	--	---	---------------

Zubehör

Optionales Zubehör

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240



Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.