

Můstek - BRIDGE-PT 2 - 2904490

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smyčkový můstek 3fázový pro 2 moduly řady CONTACTRON s přípojkou push-in a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 3 m, s přiloženými koncovkami vodiče.

Vaše výhody

- ✓ Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
- ✓ Výrazná úspora na kabeláži
- ✓ Až 575 V AC / 3 x 25 A

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356842655

Technické údaje

Rozměry

Délka přípojného vedení	3 m
-------------------------	-----

Všeobecné

rozsah provozního napětí	42 V AC ... 575 V AC
Provozní proud	≤ 25 A
Počet můstkovatelných modulů	2
Délka přípojného vedení	3 m
Barva	šedá
Průřez vodiče	2,5 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 6.0	27379201
eCl@ss 7.0	27379201

Můstek - BRIDGE-PT 2 - 2904490

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / EAC /

Podrobnosti schválení

UL Listed 

cUL Listed 
--






EAC 

Výkresy

Můstek - BRIDGE-PT 2 - 2904490

Aplikační výkres

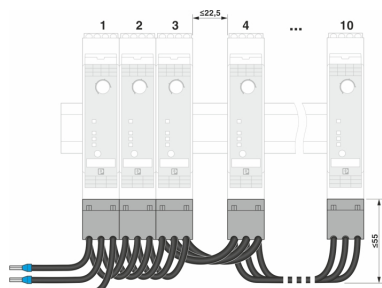

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>