

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Svorka iniciačního / akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 13,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet připojek: 5, průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, výška: 44,6 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
- ✓ Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
- ✓ Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626447872

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	5
Počet připojek	5
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	13,5 A
Zatěžovací proud maximální	13,5 A
Jmenovité napětí U _N	250 V
Otevřená boční stěna	Ano

Rozměry

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Technické údaje

Rozměry

Šířka	3,5 mm
Délka	121,65 mm
Výška NS 35/7,5	52,1 mm
Výška NS 35/15	59,6 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	1 mm ² doporučuje se použití koncovky vodiče AI-S 1-8 TQ, č. výrobku 1200293
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A1 / B1

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141128
eCl@ss 8.0	27141128
eCl@ss 9.0	27141128

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Klasifikace

ETIM

ETIM 5.0	EC000900
ETIM 6.0	EC000900
ETIM 7.0	EC000900

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENE

Příslušenství

Koncový kryt

D-PTIO 1,5/S/5 - 3244589



DS-PTIO 1,5/S - 1045987

 


Dokumentace

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

PT-IL - 3208090



Šroubovací nástroj

ST-BW 0 - 1200135



Popisky svorek, nepotištěný

UCTU-TM (3,5X7) - 0803666



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

Zástrčný můstek

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



FBS 10-3,5 - 3213056



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 50-3,5 - 3000706



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

FBS 5-3,5 BU - 3213112



FBS 10-3,5 BU - 3213125



FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 50-3,5 BU - 3000708



FBS 2-3,5 GY - 3213153



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



FBS 5-3,5 GY - 3213183



FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

FBS 50-3,5 GY - 3000707



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Zkušební zástrčka

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

MPS-MT - 0201744



PS-3,5 - 3031010



PS-3,5/E - 3031012



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Plánovací a označovací software

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Oddělovací deska

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

DP PS-3,5 - 3031011



Popisky svorek, potištěné

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Nástroj pro lisování konektorů

Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



CRIMPFOX 10S - 1212045



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

CRIMPFOX 6H - 1212046



CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



CRIMPFOX 6-M - 1212720



CRIMPFOX 6 - 1212034



CRIMPFOX 6T - 1212037



Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH - 3244472

Příslušenství

CRIMPFOX 6T-F - 1212038



CRIMPFOX 6S-F - 1212043




CRIMPFOX-M - 1212072



Výkresy

Schéma zapojení

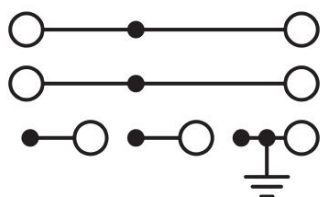

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>