


## Specification / Spezifikation

Model-No / Modell Nr.	CD03029V12BRHWE
Dimension / Abmessungen	Ø 30 x 300 mm
Rated Voltage / Nennspannung	12VDC
Operating Voltage / Arbeitsspannung	10,2 ~ 13,8 VDC
Rated Current / Nennstrom	0,22 A +/- 18%
Power / Leistung	2,64 W
Rotating Speed / Umdrehungen	2600 rpm +/- 10%
Airflow / Luftdurchsatz	78,15 m <sup>3</sup> /h
Static Pressure / Statischer Druck	1,5 mm H <sub>2</sub> O
Noise Level / Geräusch	33 dBA
Weight / Gewicht	290 g
Material / Material	Aluminium
Bearing / Lager	Ball Bearing / Kugellager
Connection / Anschluss	2 wire / 2 Anschlusslitzen red/rot (+) / black/schwarz (-)

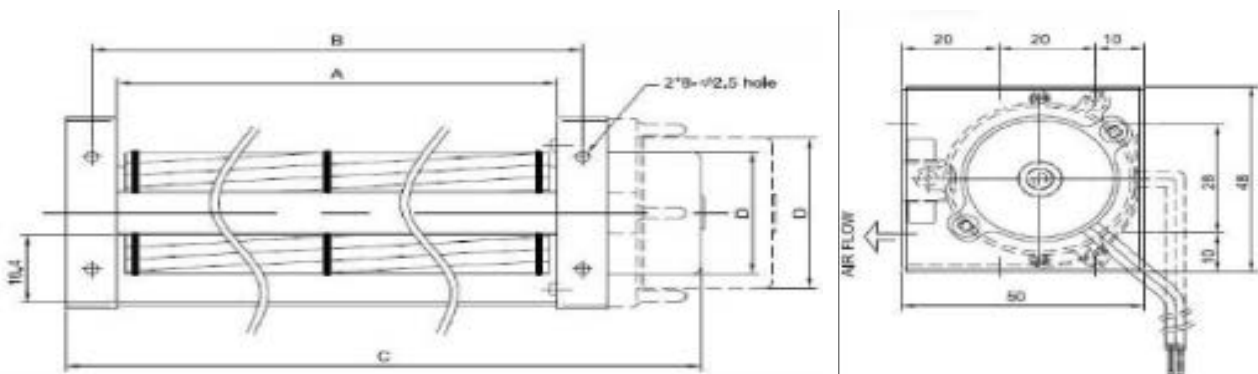

A = 300 mm   B = 310 mm   C = 336 mm   D = 31 mm

Irrtum und Druckfehler vorbehalten / Errors and Omissions excepted