


Specification / Spezifikation

Model-No / Modell Nr.	RDH6025B2
Dimension / Abmessungen	60 x 60 x 25 mm
Rated Voltage / Nennspannung	24VDC
Operating Voltage / Arbeitsspannung	12,0 ~ 27,6 VDC
Rated Current / Nennstrom	0,14 A
Power / Leistung	3,36 W
Rotating Speed / Umdrehungen	4000 rpm +/- 10%
Airflow / Luftdurchsatz	32,71 m ³ /h
Static Pressure / Statischer Druck	4,29 mm H ₂ O
Noise Level / Geräusch	28 dBA
Weight / Gewicht	62 g
Material / Material	Thermal Plastic
Bearing / Lager	Dual Ball Bearing / Doppel Kugellager
Connection / Anschluss	2 Wire / 2 Anschlusslitzen red/rot (+) / black/schwarz (-)

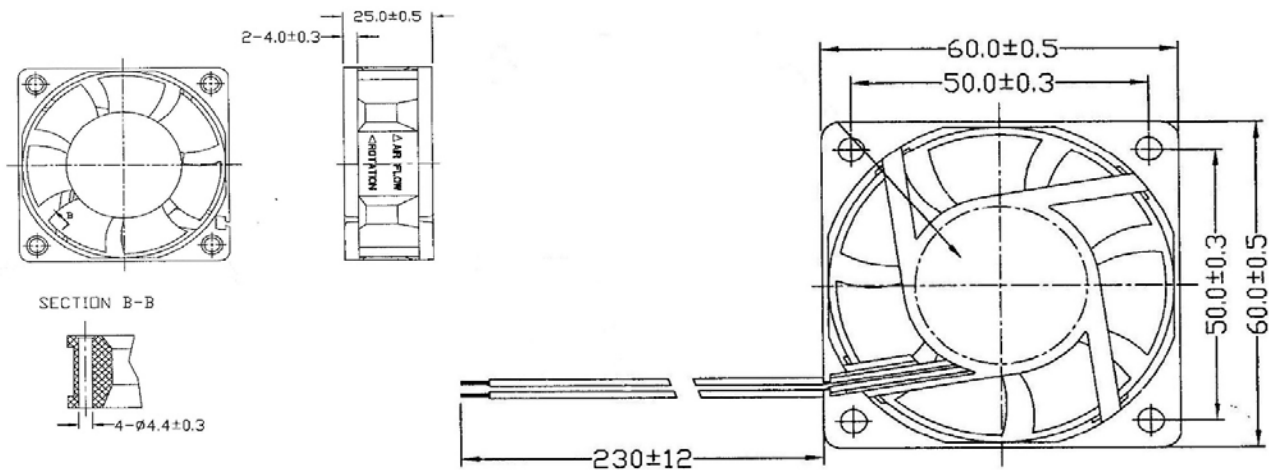

Safety Approvals / Prüfzeichen



Irrtum und Druckfehler vorbehalten / Errors and Omissions excepted