

ITAC10200



Bedienungsanleitung



User manual

Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache. Für künftige Verwendung aufbewahren.

This user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.


Therefore look after these operating instructions for future reference!


Ⓓ

Merkmale:

- Erweiterung einer 100 MBit/s Ethernet PoE/PoE+ Leitung bis 200 m
- 2 x 100 MBit/s PoE Ausgänge für einfache Kaskadierung
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig
- Unterstützt PoE und PoE+
- Kompatibel mit End-Span und Mid-Span PoE
- Plug and Play, keine Konfiguration nötig
- Robuste Verarbeitung, einfach und universal zu installieren

Installationsübersicht:

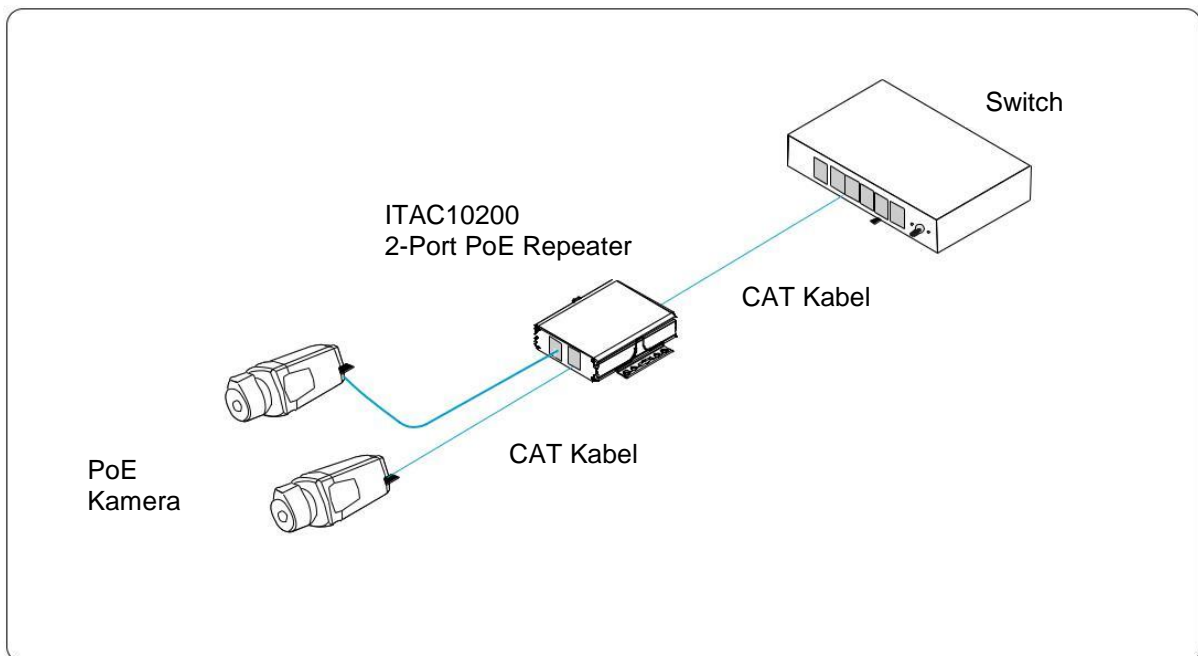

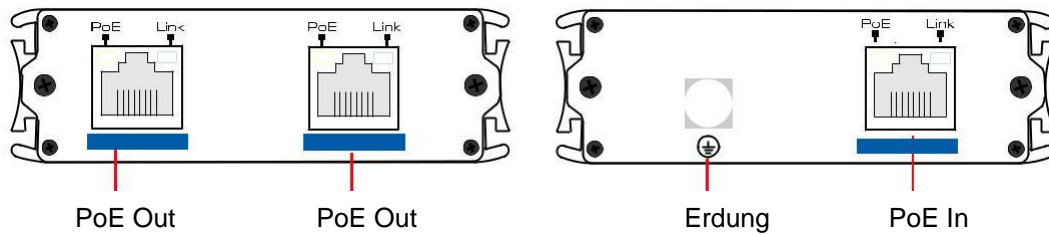

	PoE In		PoE Out	
LED	Gelb	Grün	Gelb	Grün
Blinkt	-	Datentransfer	-	Datentransfer
An	PoE aktiv	Kabel angeschlossen	PoE aktiv	Kabel angeschlossen

Technische Daten:


Artikelnummer	ITAC10200
Abmessungen (LxBxH)	103 x 82 x 25 mm
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Nettogewicht	0,195 kg
Netzwerk Standards	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
Netzwerkanschluss	1x PoE Eingang: 10/100 Mbit/s 2x PoE Ausgang: 10/100 Mbit/s
PoE Mode	Kompatibel mit End-Span und Mid-Span PoE
PoE Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at




Features:

- Up to 200 m extension of a 100 Mbit/s Ethernet PoE/PoE+ cable
- 2 x 100 Mbit/s PoE outputs for simple cascading
- No additional power supply required
- Supports PoE and PoE+
- Compatible with end-span and mid-span PoE
- Plug & Play, no configuration required
- Robust design, easy to install anywhere

Installation overview

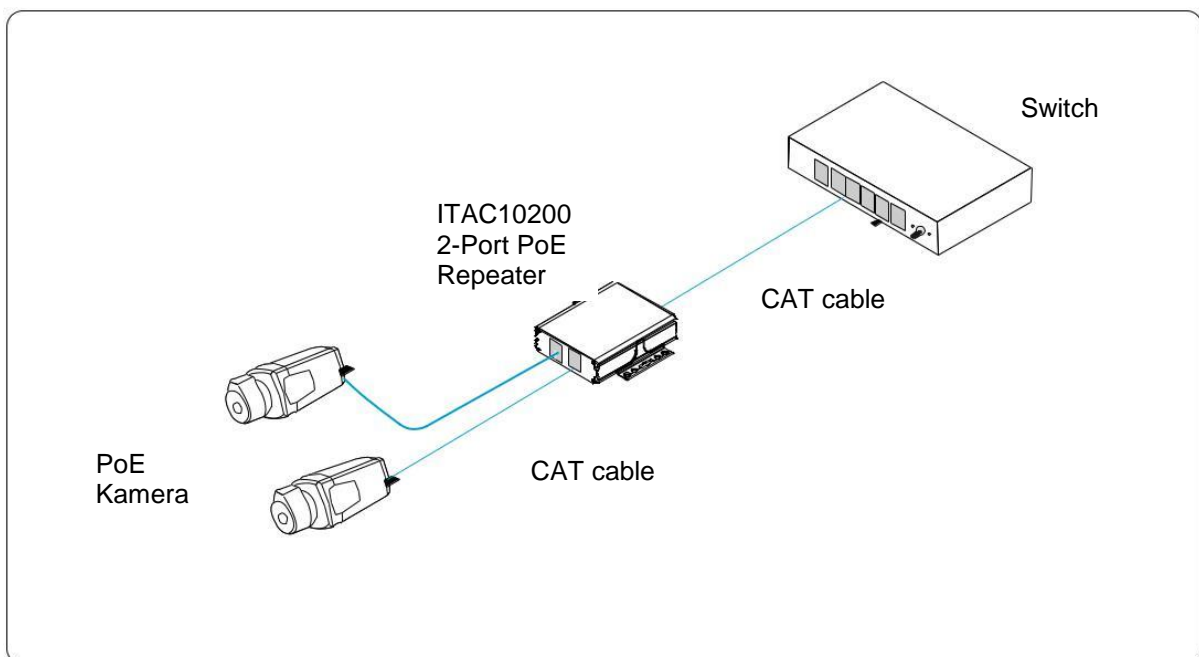

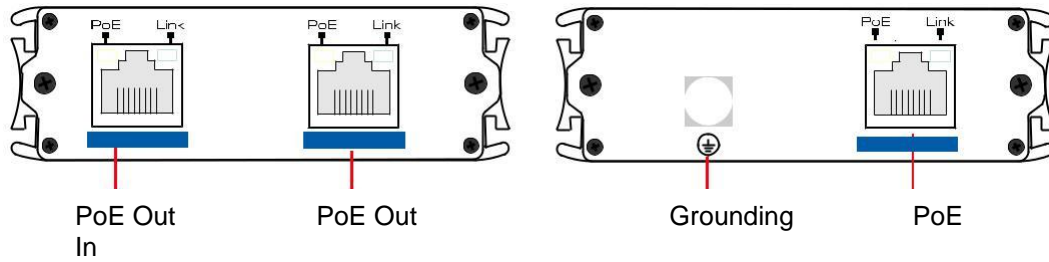

	PoE In		PoE Out	
LED	Yellow	Green	Yellow	Green
Flashing	-	Data transfer	-	Data transfer
On	PoE active	Cable connected	PoE active	Cable connected

Specification:

Item #	ITAC10200
Dimensions	103 x 82 x 25 mm
Max. operating temperature	75 °C
Max. humidity	95 %
Min. operating temperature	-40 °C
Net weight	0,195 kg
Network Standards	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
Network connectors	1x PoE Input: 10/100 Mbit/s 2x PoE Output: 10/100 Mbit/s
PoE Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Power consumption	3 W

ⓓ Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

ⓄB Imprint

These operating instructions are published by ABUS Security-Center GmbH & Co.KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing, Germany. No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher.

The operating instructions reflect the current technical specifications at the time of print.

We reserve the right to change the technical or physical specifications.