

# Alcatel T16

www.alcatel-home.com



## KURZANLEITUNG

ABB.1

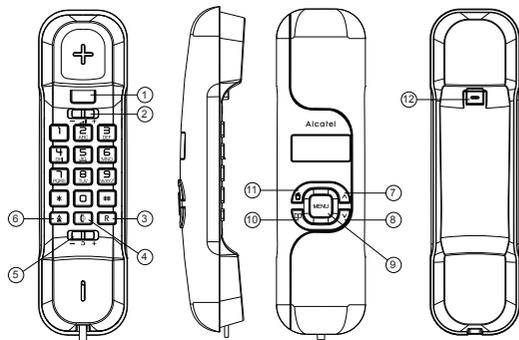


ABB.2


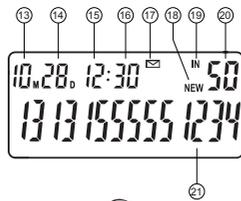


ABB.3

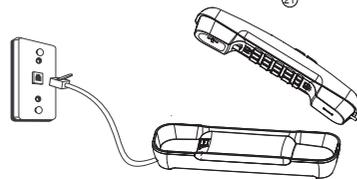

## TASTENBESCHREIBUNG (ABB. 1)

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Gabelumschalter              | 7. ▲ Aufwärts             |
| 2. Telefonhörer-Lautstärkeregl. | 8. ▼ Abwärts              |
| 3. R R-Signal                   | 9. Menü                   |
| 4. ☎ Ausgehende Rufnummer       | 10. ☎ Telefonbuch         |
| 5. Ruftonlautstärke             | 11. ☒ Löschen             |
| 6. ▲ Wahlwiederholung           | 12. Wandbefestigungshaken |

## ANZEIGE-SYMBOL (ABB. 2)

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 13. Monat     | 18. Neuer Anruf eingegangen*      |
| 14. Tag       | 19. Eingehender Anruf*            |
| 15. Stunde    | 20. Rufnummer aus der Anrufliste* |
| 16. Minute    | 21. Rufnummernanzeige*            |
| 17. Voicemail |                                   |

## INSTALLATION DES TELEFONS (ABB. 3)


Ihr Telefon sollte auf eine ebene Fläche gestellt werden. Sie können es auch an einer Wand anbringen.

## ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

1. Stecken Sie das Spiralkabel in die Buchse am Telefonhörer.
  2. Verbinden Sie das lange gerade Kabel mit der Telefonanschlussbuchse.
  3. Stellen Sie den Rufton-Schalter an der Basis auf HI.
- + = LAUT  
△ = MITTEL  
- = LEISE

## WANDMONTAGE DES TELEFONS

1. Drücken Sie den Wandmontagehaken (12) mit Ihrem Daumen nach oben und außen, drehen Sie ihn um und stecken Sie ihn in den Schlitz an der Basis.
2. Bohren Sie zwei Löcher im entsprechenden Abstand in die Wand. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und dann die Schrauben in die Dübel, sodass die Schraubenköpfe aus der Wand ragen.
3. Setzen Sie die Montagelöcher (am der Boden der Basis) auf die Schraubenköpfe und schieben Sie das Gerät mit Nachdruck nach unten.

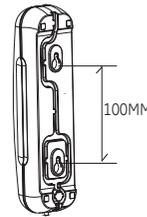

## ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN (im Stand-by-Modus)

Datum und Uhrzeit einstellen:

- MENU/▲ oder ▼ zum Auswählen von 1 DATUM EINSTELLEN/MENU /▲ oder ▼ /MENU.... zum Eingeben von Jahr, Monat, Stunde und Minute/MENU.

Ortsnetzkennzahl einstellen

- MENU/▲ oder ▼ zum Auswählen von 2 ORTSNETZKENNZAHLEINSTELLEN/MENU/ ▲ oder ▼ /MENU.... zum Eingeben Ihrer Ortsnetzkennzahl/MENU.

Ländervorwahl für Ferngespräche einstellen:

- MENU/▲ oder ▼ zum Auswählen von 3 LÄNDERVORWAHLEINSTELLEN/ MENU/ ▲ oder ▼ zum Eingeben Ihrer Ländervorwahl/MENU.

Flashzeit für einen störungsfreien Betrieb des Telefons in Ihrem Telefonnetz einstellen:

- MENU/▲ oder ▼ zum Auswählen von 4 FLASHZEIT EINSTELLEN / MENU/ ▲ oder ▼ zum Auswählen von FLASH 90/110 /300/600 oder 1000/MENU.

TON- oder PULSWAHL einstellen (im Stand-by-Modus):

- Taste \* für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Ton- oder Puls-Modus auszuwählen.

KONTRAST einstellen (im Stand-by-Modus):

- R-Taste drücken, bis die gewünschte Kontraststufe erreicht ist.

## ANRUF TÄTIGEN

- Wahlwiederholung:

1. ☎ oder ▲
2. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch wieder gewählt.

- Aus der Anrufliste\*:

1. ▲ oder ▼ zum Auswählen der Anrufnummer.

- Aus dem Zielwahlspeicher:

1. ☎ oder ☎ + ☎ ... ☎

## RUFNUMMER IN DER ANRUFERLISTE SUCHEN (im Stand-by-Modus)

▲ oder ▼, um die Anrufnummer zu suchen.

## ANRUFNUMMER LÖSCHEN (im Stand-by-Modus)

- Eine Anrufnummer löschen: ▲ oder ▼ zur Auswahl der Rufnummer/ ☒
- Alle Anrufnummern löschen: ▲ oder ▼ zur Auswahl der Anrufnummer / ☒ gedrückt halten, um alle Anrufnummern zu löschen.

## RUFNUMMERN SPEICHERN (im Stand-by-Modus)

- Eine Rufnummer speichern: 0...9 zur Eingabe der Rufnummer/ MENU/ 0...9 zur Auswahl des Speicherplatzes.
- Eine eingehende Rufnummer speichern: ▲ oder ▼ zur Auswahl der Rufnummer/ MENU/ 0...9 zur Auswahl des Speicherplatzes.
- Eine ausgehende Rufnummer speichern: ☎ zur Auswahl der Rufnummer / MENU/ 0...9 zur Auswahl des Speicherplatzes.

## AUSGEHENDE RUFNUMMER SUCHEN UND ERNEUT ANRUFEN:

- Eine ausgehende Rufnummer suchen (im Stand-by-Modus): ☎ zur Auswahl der Rufnummer.
- Eine ausgehende Rufnummer erneut wählen (im Stand-by-Modus): ☎ zur Auswahl der Rufnummer / ☎

## AUSGEHENDE RUFNUMMERN LÖSCHEN:

- Eine ausgehende Rufnummer löschen (im Stand-by-Modus): ☎ zur Auswahl der Rufnummer / ☒
- Alle ausgehenden Rufnummern löschen (im Stand-by-Modus): ☎ zur Auswahl der Rufnummer / ☒ gedrückt halten.

## SICHERHEIT

Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

## UMGEBUNG



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen.

**Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!**

## KONFORMITÄT CE

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com) herunterladen.

Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

# Alcatel T16

www.alcatel-home.com



## USER GUIDE

Fig.1

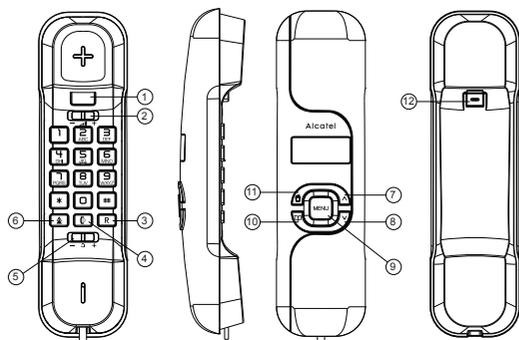


Fig.2


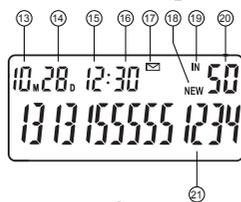


Fig.3

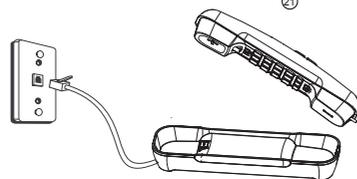

### TELEPHONE KEYS (Fig.1)

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Hook switch           | 7. ^ Up button         |
| 2. Handset volume switch | 8. v Down button       |
| 3. R Flash button        | 9. MENU button         |
| 4. Out button            | 10. Phonebook button   |
| 5. Ringer volume switch  | 11. Delete button      |
| 6. Redial button         | 12. Wall mounting hook |

### DISPLAY ICONS (Fig. 2)

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 13. Month       | 18. New CID*              |
| 14. Day         | 19. In-coming Call*       |
| 15. Hour        | 20. Call-log number*      |
| 16. Minutes     | 21. Phone number display* |
| 17. Voice mail* |                           |

\* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

### INSTALLING THE PHONE (Fig. 3)


Your phone should be placed on a level surface or you can mount it on a wall.

### CONNECTING THE TELEPHONE

1. Plug the coiled cord into the jack on the handset.
  2. Plug the long straight line cord into a modular wall telephone jack.
  3. Set the RINGER switch on the base to HI.
- + = HI  
Δ = MID  
- = LOW

### WALLMOUNTING THE PHONE

1. Push the Wall mounting hook up (12) and out with your thumb, turn it over, and replace it in the slot on the base.
2. Drill the hole as draft.
3. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

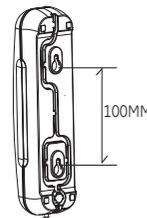

### GENERAL SETTINGS (In Idle Mode)

Setting date and time:

- MENU/▲ or ▼ to SET 1 DATE / MENU / ▲ or ▼ /MENU... to enter Year, Month, Day, Hour and Minute / MENU.

Setting local area code:

- MENU/▲ or ▼ to SET 2 CODE / MENU / ▲ or ▼ /MENU... to enter your area code / MENU.

Setting long distance code:

- MENU/▲ or ▼ to SET 3 PCODE / MENU / ▲ or ▼ to enter your long distance code / MENU.

Setting Flash time to operate correctly on your network:

- MENU/▲ or ▼ SET 4 FLASH/ MENU / ▲ or ▼ to select FLASH 90/ 110 / 300/600 or1000/ MENU.

Setting TONE or PULSE (In Idle Mode):

- Hold \* button for 3 seconds to select Tone or Pulse mode.

Setting CONTRAST (In Idle Mode):

- Press R button until desire contrast level is reached.

### MAKE A CALL

- Redial a number :

1. Redial button or ▲
2. The last number called is automatically redialed.

- From call log list\*:

1. ▲ or ▼ to select the caller number

- From direct memories :

1. Redial button or MENU + Out button ... 9

### REVIEW CALLER ID NUMBER (In Idle Mode)

- ▲ or ▼, to review caller number.

### DELETE CALLER ID NUMBER (In Idle Mode)

- Delete a Caller ID number: ▲ or ▼ to select the number / Delete button
- Delete all Caller ID number: ▲ or ▼ to select Caller ID number / long press Delete button to delete all Caller ID number.

### STORE NUMBER (In Idle Mode)

- Store a telephone number: 0...9 to input number / MENU / 0...9 to select memory location.
- Store an incoming call number: ▲ or ▼ to select the number / MENU / 0...9 to select memory location
- Store an outgoing number: Out button to select the number /MENU / 0...9 to select memory location

### REVIEW AND DIAL BACK AN OUTGOING NUMBER

- Review an outgoing number (In Idle Mode): Out button to select number
- Dial back an outgoing number (In Idle Mode): Out button to select number / Redial button

### DELETE OUTGOING NUMBER

- Delete an outgoing number (In Idle Mode): Out button to select number / Delete button
- Delete all outgoing number (In Idle Mode): Out button to select number / long press Delete button

### SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

### ENVIRONMENT



This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

*Help us protect the environment in which we live!*

### CONFORMITY

The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.