

CAR RADIO WITH USB/SD -  
DAB+/FM TUNER, AUX-INPUT AND  
BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY




External handsfree microphone  
for optimal sound performance and less environmental noise



Bluetooth

**Customizable key illumination**  
7 available color schemes

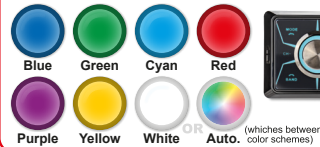

# RMD 060DAB-BT



**No CD-deck**

- Max power 4x 75WATT
- Customizable key illumination (7 preset color schemes or auto. switch)
- Plays USB and micro SD (up to 32GB)
- MP3 and WMA playback
- ID3-Tag
- AUX-in (by 3,5mm stereo jack)
- **Extra** standard USB 1.1 charge port (Total charger output rating: 5V DC/1A)
- **Suitable for charging your phone**
- Wireless Bluetooth® technology (handsfree calls, external microphone)
- A2DP + AVRCP audio streaming
- DAB+/FM tuner (incl. active DAB+ screen mount antenna)
- Automatic scan and store presets DAB+/FM
- RDS EON radio function
- 4 band preset equalizer
- Dual RCA output
- Remote control
- Fixed panel
- Built-in ISO connector
- 1 DIN standard size
- Only 110mm mounting depth



**Sans mécanisme CD**

- Puissance maximale 4x75WATT
- Éclairage des touches personnalisables (7 couleurs pré-réglées ou variocolor automatique)
- Lecture USB et micro SD (jusqu'à 32 Go)
- Lecture MP3 et WMA
- ID3-Tag
- Entrée auxiliaire (par jack stéréo de 3,5 mm)
- Chargeur USB 1.1 supplémentaire (Puissance totale : 5V/1A)
- **Dédié pour charger votre téléphone**
- Technologie Bluetooth® sans fil (kit mains libres, micro externe)
- Diffusion audio A2DP + AVRCP
- Tuner DAB+/FM (antenne adhésive de pare-brise DAB+ inclus)
- Balayage automatique et mémorisation des pré-réglages DAB+/FM
- Fonction radio RDS EON
- Égaliseur pré-réglé à 4 bandes
- Double sortie RCA
- Commande à distance
- Façade fixe
- Connecteur ISO intégré
- 1 taille standard DIN
- Seulement 110 mm de profondeur de montage



Micro SD and USB reader  
(SD card and USB not incl.)



Remote control



DAB+ screen mount antenna  
(self adhesive - see through)


CAR RADIO WITH USB/SD -  
DAB+/FM TUNER, AUX-INPUT AND  
BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY



Bluetooth

External handsfree microphone  
for optimal sound performance and less environmental noise

**Customizable key illumination**  
7 available color schemes

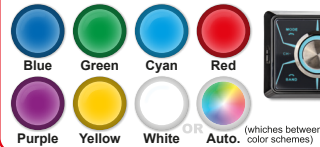

# RMD 060DAB-BT



**Kein CD-Deck**

- Maximale Leistung 4x 75WATT
- Einstellbare Tastenbeleuchtung (7 voreingestellte Farbschemata oder Auto. ändern)
- Wiedergabe von USB und micro SD (bis zu 32 GB)
- MP3- und WMA-Wiedergabe
- ID3-Tag
- AUX-Eingang (über 3,5-mm-Stereoklinke)
- **Zusätzlicher** Standard-USB 1.1-Ladeanschluss (Gesamtausgangsleistung des Ladegeräts: 5V DC/1A)
- **Kann Ihr Telefon aufladen**
- Drahtlose Bluetooth®-Technologie (Freisprechen, externes Mikrofon)
- A2DP + AVRCP-Audio-Streaming
- DAB+/FM-Tuner (inkl. aktiver DAB+-Fensterantenne)
- Automatische Abtastung und Speicherung von DAB+/FM-Sendern
- RDS EON-Radiofunktion
- 4-Band-Equalizer-Voreinstellung
- Dualer RCA-Ausgang
- Fernbedienung
- Festes Bedienteil
- Eingebauter ISO-Anschluss
- 1 DIN-Normgröße
- Nur 110mm Einbautiefe



**Geen CD-deck**

- Maximaal vermogen 4x 75WATT
- Aanpasbare toetsverlichting (7 vooraf ingestelde kleurenschema's of auto. wisselen)
- Speelt USB en micro SD af (tot 32GB)
- MP3- en WMA-weergave
- ID3-Tag
- AUX-in (via 3,5 mm stereo-aansluiting)
- **Extra** standaard USB 1.1 oplaadpoort (Totale laderuitgangsclassificatie: 5V DC/1A)
- **Geschikt om uw telefoon op te laden**
- Draadloze Bluetooth® technologie (handsfree bellen, externe microfoon)
- A2DP + AVRCP audiostreaming
- DAB+/FM-tuner (incl. actieve DAB+ raamantenne)
- Automatisch scannen en opslaan van DAB+/FM zenders
- RDS EON-radiofunctie
- 4-bands equalizer voor ingesteld
- Dubbele RCA-uitgang
- Afstandsbediening
- Vast paneel
- Ingebouwde ISO-connector
- 1 DIN standaardgrootte
- Slechts 110mm inbouwdiepte



Micro SD and USB reader (SD card and USB not incl.)



Remote control



DAB+ screen mount antenna (self adhesive - see through)