


[Fest eingestellte Thermostate]


[Thermostats with pre-set temperatures]



TFH 05
Art.-Nr. 15 TFH 005

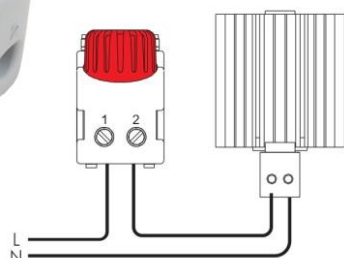

TFC 35
Art.-Nr. 15 TFC 035

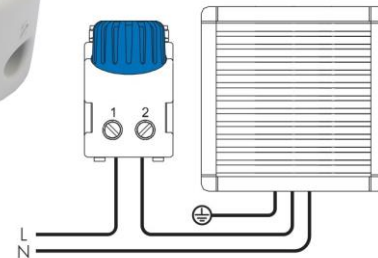

Technische Daten:
Technical data:

	TFH 05	TFC 35
Schaltpunkt: Switch temperature:	5 °C	35 °C
Kontakt: Contact:	Öffner NC	Schließer NO
Hysterese / Schaltgenauigkeit: Hysteresis / Precision:	10 K / ±4 K	
Fühlerelement: Sensor:	Bimetall Bimetall	
Maximale Schaltleistung 240 VAC : Switching capacity 240 VAC:	5 A (1,6 A)*	
Maximale Schaltleistung 120 VAC : Switching capacity 120 VAC:	10 A (2 A)*	
Maximale Schaltleistung VDC : Switching capacity in VDC:	30 W	
Anschluss: Connection:	2-polige Schraubklemme 0,5 – 2,5 mm ² 2-pole terminal for 0,5 – 2,5 mm ² wire	
Gehäuse: Housing:	PA6, UL94 V0 selbstverlöschend, Lichtgrau RAL 7035 PA6, UL94 V0 self-extinguishing, light grey RAL 7035	
Befestigung: Mounting:	Clip für Befestigung auf 35 mm DIN Schiene Clip for mounting on 35 mm DIN rail	
Lebensdauer: Service life:	> 100.000 Schaltzyklen > 100.000 cycles	
Abmessungen (H x B x L): Dimensions (H x W x D):	43 x 27 x 35 mm	
Einsatz- / Lagertemperatur: Operating - / Storage temperature:	-40 bis +80 °C -49 to +176 °F	
Schutzart: Degree of protection:	IP 20	
Gewicht: Weight:	35 g	
Zulassung: Approval:	CE	

* induktive Last / inductive load

