

# [ Dachlüfter DL 1500 ]

## [ Roof mounted Fan DL 1500]




Typ / Type: DL 1500  
Art-Nr. / Part number: 50 150 150

Eingangsspannung: Voltage:	230 V AC 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H): Dimensions (L x W x D):	528/508 x 528/508 x 230 mm
Stromaufnahme: Amperage:	0,3 A / 0,35 A
Leistungsaufnahme: Power consumption:	68 W / 90 W
Volumenstrom: Air flow:	1500 m <sup>3</sup> /h
Einsatztemperatur: Operating temperature:	-10 bis +55 °C -10 to +55 °C
Farbe: Colour:	RAL 7035
Geräuschpegel: Noise level:	40 dB(A)
Schutzart: Degree of protection:	IP 21
Montageausschnitt: Installation cut out:	410 x 410 mm
Anschlusskabel: Connection cable:	2,5 m

- 1500 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom
- Nur 40 dB (A) Geräuschpegel
- Einfache Montage auf dem Schaltschrankdachblech
- Dank eines enormen Luftstromes ist diese Low-Noise-Gehäuse-Entlüftung prädestiniert für den Einsatz in sensiblen Bereichen
- Air flow 1500 m<sup>3</sup>/h
- Low noise fan with only 40 dB (A)
- Quick mounting on the top of enclosure
- Suitable for IT- and server racks


**Abmessungen:**

**Dimensions:**

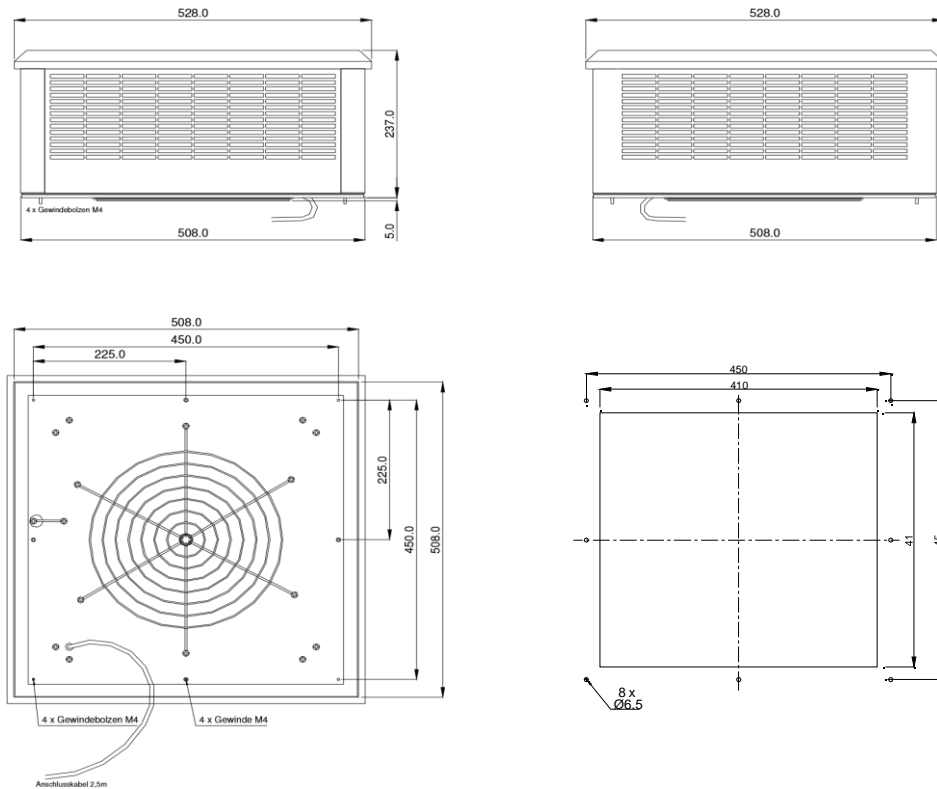

**Leistungsdiagramm:**

**Performance diagramm:**

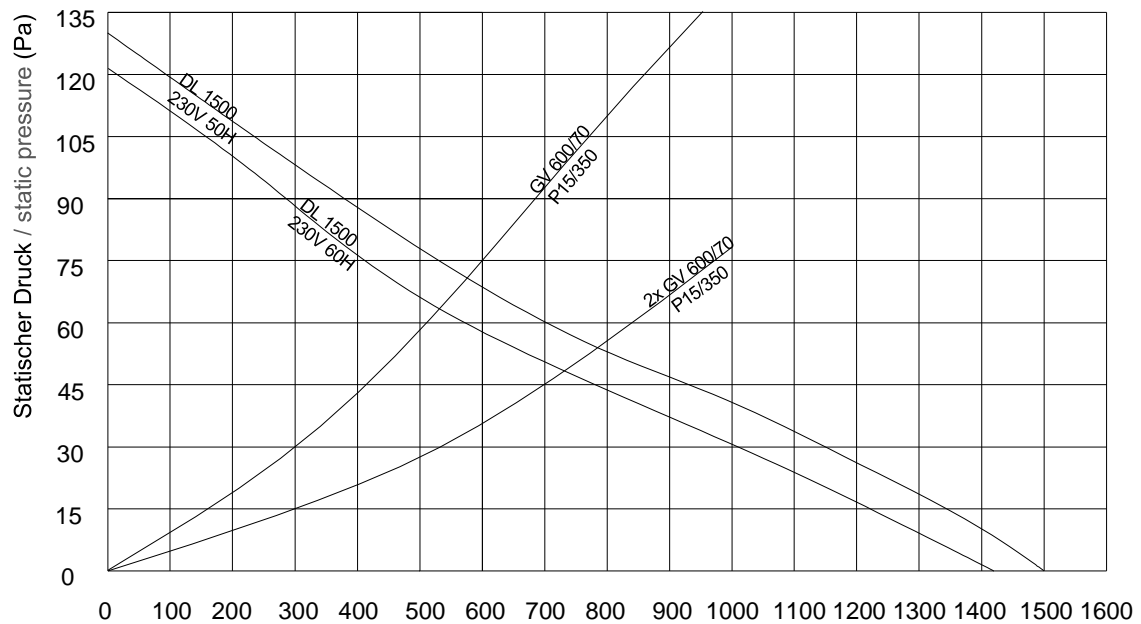

**Zubehör:**

**Accessories:**

Eintrittsfilter / Inlet filter  
 Thermostate / Thermostat  
 Drehzahlregler / Speed controller

GV 400/500, GV 600/700  
 TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60  
 TLR 400