
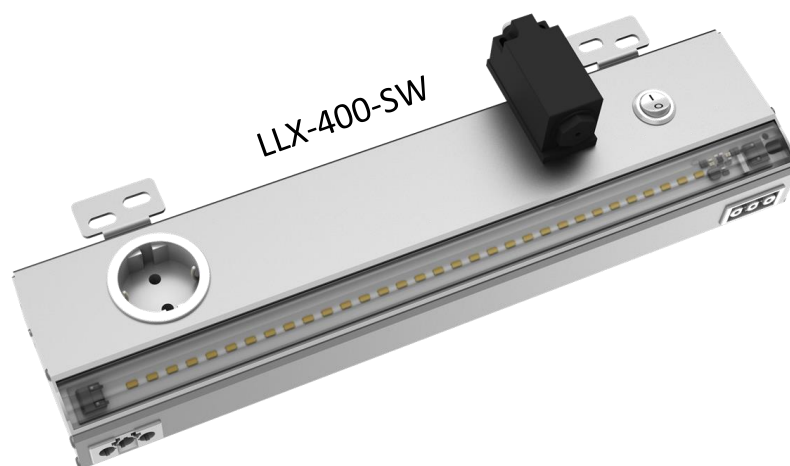


[LED-Leuchte LLX-400]

[LED light LLX-400]

100 – 240V AC/DC

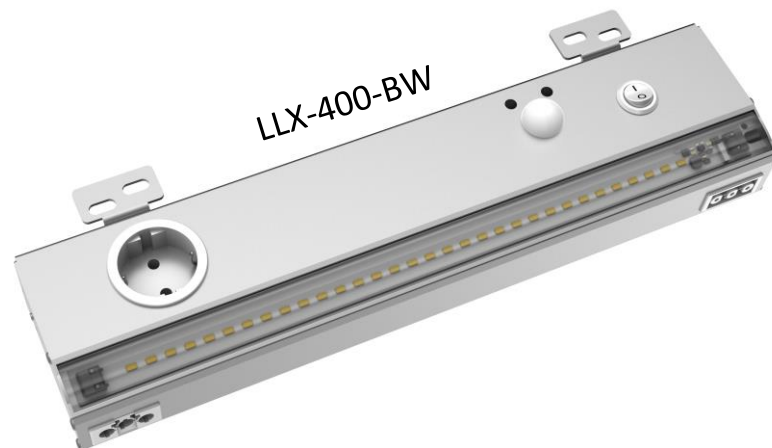

CE

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtleistung von 2.000 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- Weitbereichsspannungseingang 100 – 240V AC/DC
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Passend für Schaltschränke ab 500 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter
- Mit 230 V Steckdose und Schalter
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme

FEATURES




- High luminosity of 2.000 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- Wide-range voltage supply 100 – 240V AC/DC
- Versatile mounting options
- Suitably for enclosures starting from 500 mm width
- With motion detector or door position switch
- With 230 V plug socket and switch
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Bezeichnung Type	LLX-400-BW	LLX-400-SW
Artikelnummer Part number	72 40X 7BW	72 40X 7SW
Schaltelement Version	Bewegungsmelder Motion detector	Türpositionsschalter Door position switch
Befestigung Version	Verstellbare Winkel Adjustable mounting brackets	Verstellbare Winkel Adjustable mounting brackets
Betriebsspannung Operating voltage	100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz	100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	13 W	13 W
Lichtleistung Luminosity	2.000 lm	2.000 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	3700 lx@0,5m 1250 lx@1m	3700 lx@0,5m 1250 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.000 K	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	I	I
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h
Anschluss Connection	GST Steckverbinder GST plug connector	GST Steckverbinder GST plug connector
Gehäusematerial Housing material	Aluminium Aluminum	Aluminium Aluminum
Gewicht Weight	1.100 gr.	1.100 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE / UL (*)	CE / UL (*)
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	5 min	-

(*) UL-Ausführungen müssen separat bestellt werden / UL versions must be ordered separately

ZUBEHÖR ACCESSORIES




Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	72 30N 000	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 06V 000	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 10V 000	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

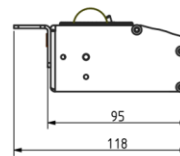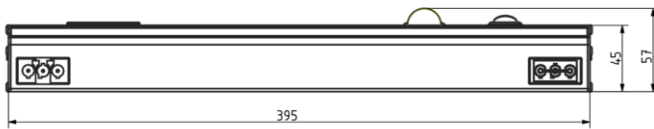



LLX-400-BW

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

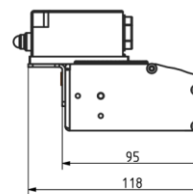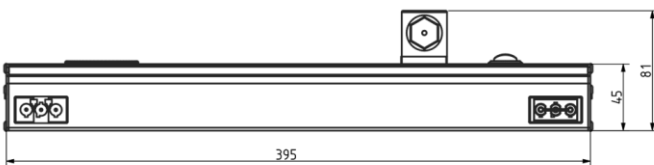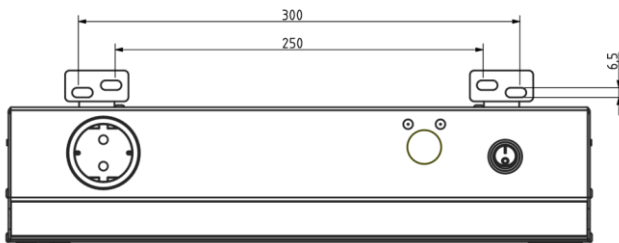

LLX-400-SW

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

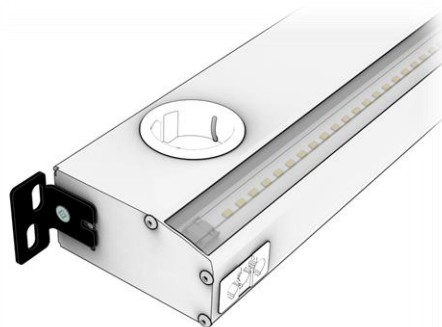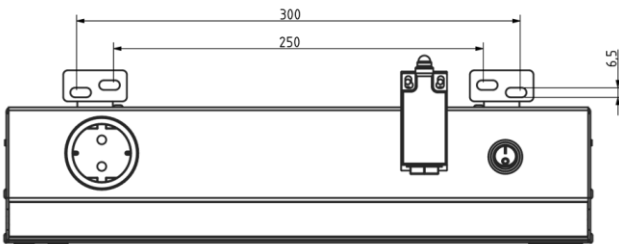

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws
- Instruction manual