


[LED-Leuchte LLX-800]
[LED light LLX-800]

100 – 240 V AC/DC

 **ELMEKO**
Elektromechanische Komponenten

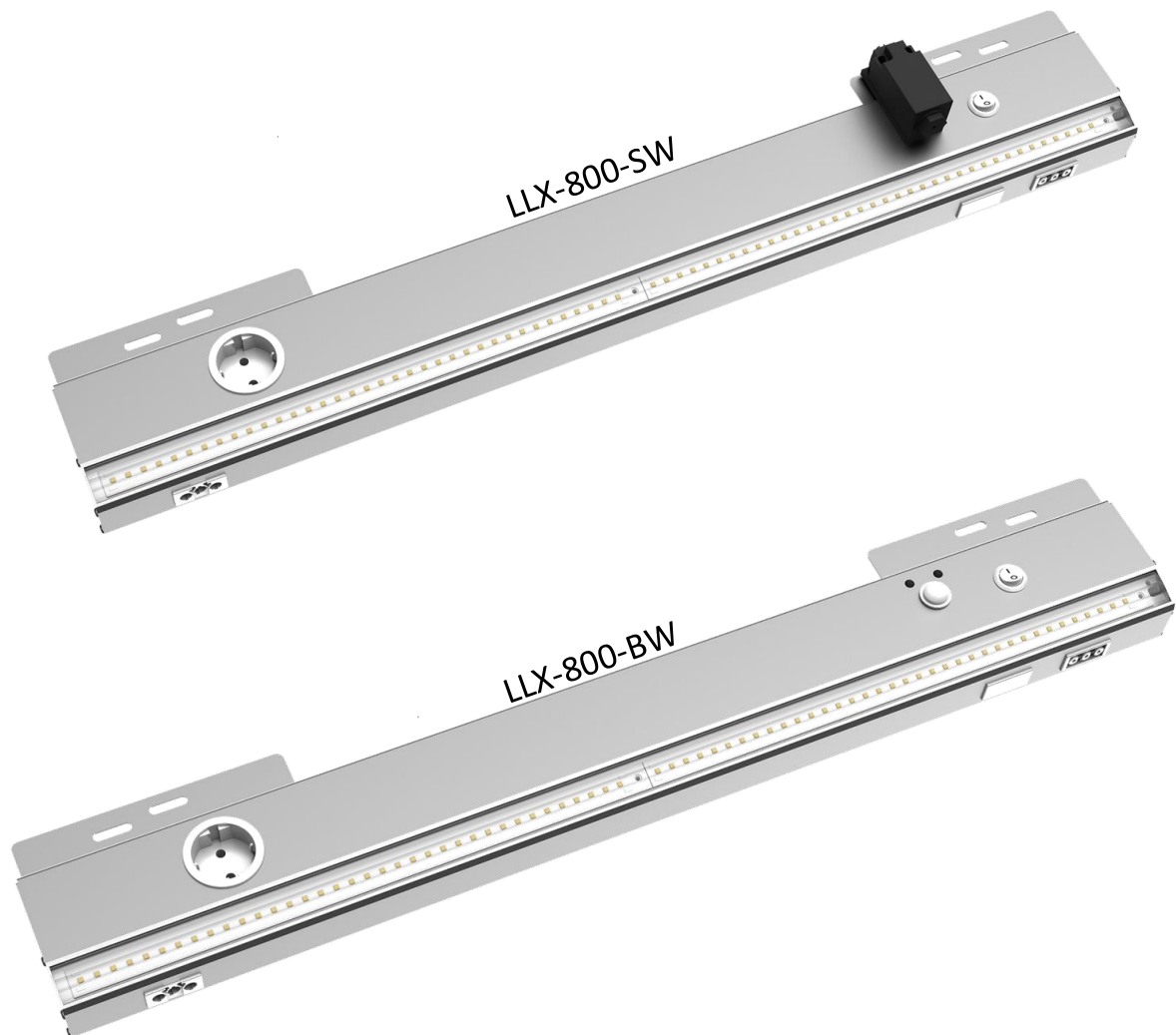

CE

EIGENSCHAFTEN

- Lichtleistung von 4.000 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- Passend für Schaltschränke ab 1.000 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter
- Mit 230 V Steckdose und Schalter
- Weitbereichsspannungseingang 100 – 240V AC/DC
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme




FEATURES

- Luminosity of 4.000 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- Suitably for enclosures starting from 1.000 mm width
- With motion detector or door position switch
- With 230 V plug socket and switch
- Wide-range voltage input 100 – 240 V AC/DC
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption




TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LLX-800-SW	LLX-800-BW
Artikelnummer Part number	72 80X 7SW	72 80X 7BW
Schaltelement Version	Türpositionsschalter Door position switch	Bewegungsmelder Motion detector
Befestigung Version	Winkel Mounting brackets	Winkel Mounting brackets
Betriebsspannung Operating voltage	100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	26 W	26 W
Lichtleistung Luminosity	4.000 lm	4.000 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	1.700 lx@0,5m 920 lx@1m	1.700 lx@0,5m 920 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K	5.700 K
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	I	I
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h
Anschluss Connection	GST Steckverbinder GST plug connector	GST Steckverbinder GST plug connector
Gehäusematerial Housing material	Aluminium Aluminum	Aluminium Aluminum
Gewicht Weight	1.600 gr.	1.600 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	-	5 min

ZUBEHÖR ACCESSORIES




Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	72 30N 000	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 06V 000	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 10V 000	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

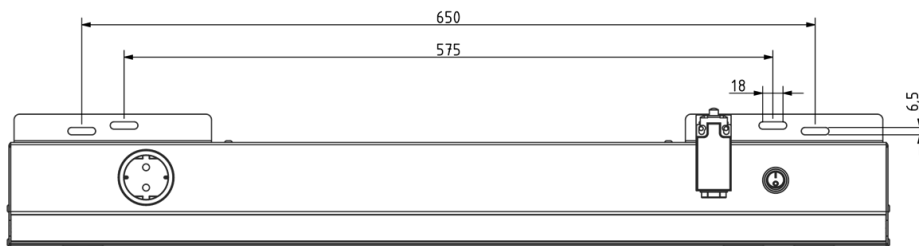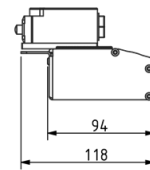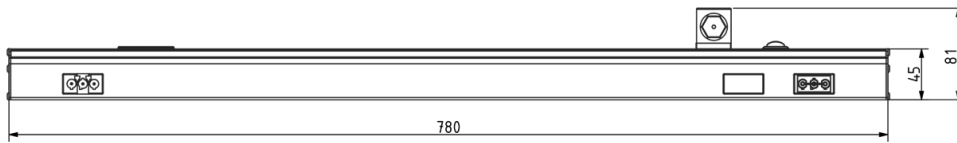

LLX-800-SW

 Alle Maße in mm
All dimensions in mm

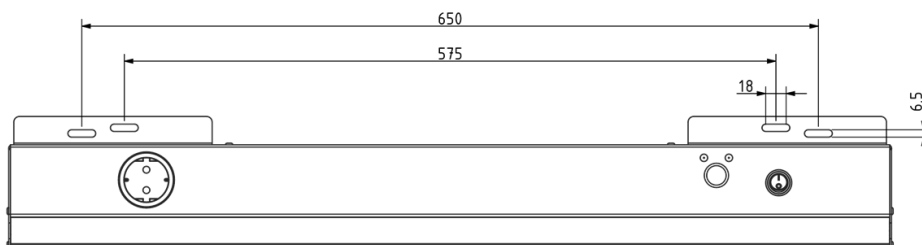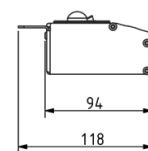

LLX-800-BW

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws
- Instruction manual