



Abmessung
51.0 x 43.0 x 47.5 cm



LED-Beleuchtung



**Wechselbarer
Türanschlag**



Energieeffizient



Ohne Dekoration

Glastür-Kühlschrank KSG 7282.1

Spezifikation


- Nutzinhalt: 48 Liter
- Kapazität:
 - 44 Dosen à 330 ml (70.0 x 120.0 mm)
 - 32 Flaschen à 500 ml (70.0 x 170.0 mm)
- LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +10°C
- Manuelle Abtauung
- Chromablage, höhenverstellbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Doppelverglaste Gerätetür
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 85 W
 Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
 Kühlmittel: R600a
 Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0.22 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 80 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 1060/2010)

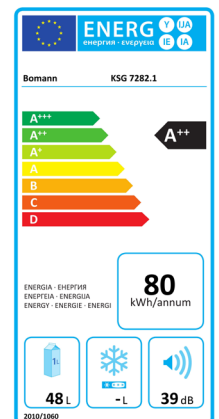

Farbe: schwarz
 Artikel Nr.: 772 821
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 728 217

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 51.0 x 43.0 x 47.5 cm; 16.5 kg
 Verkaufskarton: 53.5 x 47.0 x 50.5 cm; 19.0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 573

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen