

CD08/0A-050A1

Stecker




Micro Detectors

Italian Sensors Technology



Bilder rein Indikativ

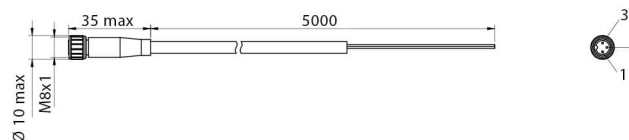

Elektrische Daten

Nennstrom	4 A
Led	no
Polzahl	3
Stoßspannung	0,8 kV
Nennspannung	Max. 60 V ac/dc

Mechanische Daten

Anschlüsse	With open ended wires
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Betriebstemperatur	-10°C...+80°C (flexible installation) -25°C...+80°C (fixed installation)
Länge (m)	5
Kopftyp	Axial
Stecker	M8
Außendurchmesser	Ø 4,5 mm ± 5%
Material Außenmantel	PVC
Isolierungsmaterial	PVC
Leiter Querschnitt	0,25 mm ² (32 x 0,10 mm ²)
Modell	Female

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

BN/1



BU/3



BK/4



M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:24:52