


CD08/0B-050C1

Stecker



Bilder rein Indikativ

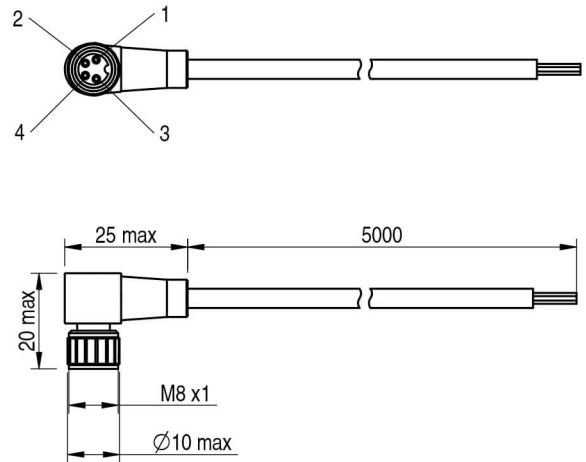

Elektrische Daten

Nennstrom	Max. 4 A
Polzahl	4
Stoßspannung	0,8 kV
Nennspannung	Max. 50Vac / 60Vdc

Mechanische Daten

Anschlüsse	Pin 1: brown Pin 2: white Pin 3: blue Pin 4: black
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Betriebstemperatur	-10°C...+80°C (flexible installation) -25°C...+80°C (fixed installation)
Länge (m)	5
Kopftyp	90°
Stecker	M8
Außendurchmesser	Ø 4,7 mm ± 5%
Material Außenmantel	PVC (CFC, cadmium, silicon, lead free) Flame retardant according to UL1581VW1/CSA FT1, self-extinguishing
Isolierungsmaterial	PVC (CFC, cadmium, silicon, lead free)
Mindestbiegeradius	Wire for fixed installation: 5 x d Wire for flexible installation: 10 x d
Leiter Querschnitt	0,25 mm ² (14 x 0,15 mm ²)
Modell	Femmina

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

BN/1

WH/2

BU /3

BK /4

M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:23:57