


Prvky

- 1 Hlasitost
- 2 Ovládací panel
 - 2.1 Power On/Off / Mode (zapnutí / režim)
 - 2.2 AutoSearch / NAP / ekvalizer
 - 2.3 Info
 - 2.4 Podsvícení displeje
 - 2.5 Paměť
 - 2.6 Předvolba < / hledat <
 - 2.7 Play/Pause / Enter
 - 2.8 Předvolba > | hledat >
- 3 Displej
- 4 LED světlo
- 5 Reproduktor
- 6 DAB Anténa
- 7 Aretace dvířek pro telefon
- 8 Dvířka boxu pro telefon
- 9 Port pro nabíjení
- 10 Zámek dvířek pro telefon
- 11 Držák telefonu
- 12 Aux vstup

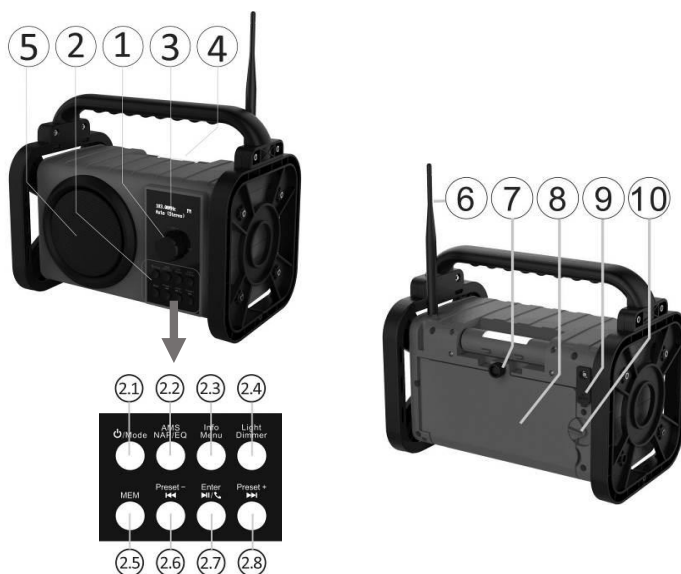

BATERIE

Při provozu na baterie stiskněte tlačítko “**INFO**” opakovaně, dokud se nezobrazí “Battery xx” (xx = Úroveň stavu baterie).

Pokud baterie potřebuje nabít, zobrazí se na displeji “Battery Low”.

Automatické vypnutí Zařízení se při nečinnosti automaticky vypne za cca 15 minut. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte tl. “**ST/BY / MODE**”

Základní obsluha

Volba provozního režimu

Během provozu pomocí tlačítka “**⏻ / MODE**” přepínejte mezi dostupnými režimy

Hlasitost

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka “**Volume Control**”.

DAB

Pomocí tl. “**MODE**” přepněte do režimu “DAB”.

Pokud jste režim DAB spustili poprvé, automaticky začne vyhledávání stanic. Vyhledávání můžete spustit manuálně tlačítkem **“SEARCH”**. Pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** můžete procházet mezi stanicemi, potvrďte volbu tlačítkem **“Enter”**.

Automatické vyhledávání

Tlačítkem **“AMS”** spustíte automatické hledání stanic

Uložit stanici

1. Zvolte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tl. **“MEM”** dokud se na displeji nezobrazí **“Preset store”**.
3. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte pozici pro uložení a stiskněte **“Enter”**.

Přejít na uloženou stanici

1. Stiskněte tl. **“MEM”**. Displej zobrazí **“Preset recall”**.
2. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte požadovanou předvolbu a stiskněte **“Enter”**.

FM

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“FM”**. Ovládání je shodné s režimem DAB popsaném výše s výjimkou možnosti manuálního ladění pomocí tlačítek **<** a **>**

BLUETOOTH®

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“Bluetooth”**.

Na displej se zobrazí „Bluetooth pairing“ a zařízení čeká na spárování s vaším telefonem.

Na telefonu vyhledejte Bluetooth zařízení s názvem **“DAB80”**. Po úspěšném spojení se zobrazí **“Bluetooth Connected”**.

Přehrávání můžete ovládat kompletně z telefonu, nebo i na přehrávači pomocí tlačítek (play, prev, next)

Pomocí zařízení můžete přijímat hovory stiskem tlačítka **“Enter”**. Opětovným stiskem tlačítka hovor ukončíte. Pro odmítnutí hovoru tlačítko Enter stiskněte a držte, dokud se hovor neukončí.

AUX

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“Aux”**.

Připojte externí zdroj zvuku do AUX portu. V tom to režimu funguje zařízení jen jako zesilovač. Reprodukci ovládáte na připojeném zařízení.

EQUALIZER

Pomocí tl. **“AMS | NAP | EQ”** procházejte mezi režimy ekvalizeru: Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic.

NAP

Časovač vypnutí. Tlačítkem “**AMS | EQ | NAP**” v režimu standBy můžete nastavit interval pro vypnutí v minutách: 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off = vypnuto. Stiskněte “**Enter**” pro potvrzení.

PODSVÍCENÍ

Při zapnutém zařízení stiskněte opakovaně tl. “**Light | Dimmer**” a nastavte požadovanou intenzitu podsvícení.

LED

Stiskněte a držte tlačítko “**Light | Dimmer**” Zapnete / vypnete LED světlo.

NASTAVENÍ

V režimu standBy stiskněte a držte tl. “**Info | Menu**” dokud se nezobrazí “Standby <System>” a stiskněte “**⏪ ⏩**”.

Pomocí tl. **A** **▶▶** Zvolte požadovanou volbu

Time (čas) Nastavení času a časového formátu

Language (jazyk) Nastavení jazyka menu zařízení.

Factory Reset (tovární nastavení) Resetování všech předvoleb zařízení.

SW Version Zobrazí verzi software

Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Duplication only with the permission of Woerlein GmbH

