

## „HG Vario“

Gebälseheizung / Fan Heater



Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use


### Ausführungen / Performances:

Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung  
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Lüfter Fan	Artikel Nr. Art. No.
125 W 250 W 500 W	230 V AC 230 V AC 230 V AC	804 g 1138 g 1251 g	IP 20 IP 20 IP 20	Steckeranschluss / connecting stick Steckeranschluss / connecting stick Steckeranschluss / connecting stick	45 m <sup>3</sup> /h 45 m <sup>3</sup> /h 45 m <sup>3</sup> /h	03112522S32 03225022S32 03250022S32
125 W 250 W 500 W	115 V AC 115 V AC 115 V AC	804 g 1138 g 1251 g	IP 20 IP 20 IP 20	Steckeranschluss / connecting stick Steckeranschluss / connecting stick Steckeranschluss / connecting stick	35 m <sup>3</sup> /h 35 m <sup>3</sup> /h 35 m <sup>3</sup> /h	03112521S32 03225021S32 03250021S32
125 W 250 W	24 V DC 24 V DC	800 g 800 g	IP 20 IP 20	Steckeranschluss / connecting stick Steckeranschluss / connecting stick	70 m <sup>3</sup> /h 70 m <sup>3</sup> /h	03212513S32 03225013S32

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / clip for DIN rail EN 60715

### Anschlussplan / Connection:

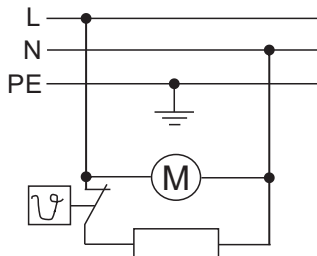

### Maße / Dimensions (L x B x H):

138 x 92 x 110mm - 125W  
198 x 92 x 110mm - 250/500W

