

## Istruzioni per l'uso

# RF-HSA-200 Adattatore digitale per cuffie

N. d'ordine 2290789

### Usò previsto

Usa il prodotto per gestire le videochiamate di **Microsoft Teams, Skype for Business e Zoom** nel sistema operativo **Windows®**.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare dei pericoli.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### Contenuto della confezione

- Adattatore
- Istruzioni per l'uso



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Smaltimento




I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

### Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dall'alimentatore prima di pulire.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

### Impostazioni

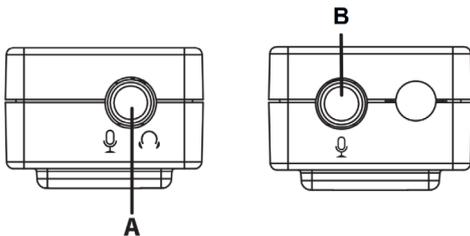

1. Collegare le cuffie e il microfono:

- Cuffie con microfono integrato: collegare alla porta [A].
- Solo microfono: collegare alla porta [B] (solo mono).
- Solo cuffie: collegare alla porta [A].

2. Collegare la spina USB-A alla presa USB del computer.

L'indicatore luminoso si illumina quando il computer è acceso.

### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

#### b) Audio

- Non ascoltare musica a volume troppo alto per un tempo prolungato. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.

#### c) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## Funzionamento

### Importante:

a seconda delle impostazioni di sistema, della configurazione di sistema e della disponibilità dell'hardware, la configurazione potrebbe non supportare tutte le funzioni.

L'indicatore luminoso si illumina quando il computer è acceso.

Quando c'è attività si illumina (rosso/blu).

### a) Microsoft Teams e Skype for Business

Funzione	Funzionamento	Indicatore luminoso
Accettare/terminare una chiamata	Premere	
Mettere in attesa/riprendere una chiamata (durante l'attesa il microfono e la videocamera sono spenti)	Premere e tenere premuto	
Rifiutare una chiamata in arrivo	Premere  2 volte	
Accendere/spengere il microfono	Premere il tasto	Spento: rosso / Acceso: verde
Accendere/spengere la videocamera	Premere e tenere premuto il tasto	
Aumentare il volume	Premere +	
Abbassare il volume	Premere -	

### b) Zoom


Funzione	Funzionamento	Indicatore luminoso
Accendere/spengere il microfono	Premere il tasto	Spento: rosso / Acceso: verde
Accendere/spengere la videocamera (abilitare nelle impostazioni Zoom, vedere (*))	Premere e tenere premuto il tasto	
Aumentare il volume	Premere +	
Abbassare il volume	Premere -	

(\*): Per utilizzare la funzione di accensione/spengimento videocamera abilitarla nelle impostazioni Zoom:

1. verificare che l'adattatore sia collegato al computer.

2. Tenere conto della schermata sotto e abilitare la funzione webcam:

- aprire il menu Impostazioni di Zoom e andare alla scheda **Keyboard Shortcuts** (scorciatoie da tastiera) (1).
- Alla voce **Start/Stop Video** (avvia/interrompi video), fare clic nel campo **Shortcut** (scorciatoia) (2).
- Sull'adattatore, **premere e tenere premuto** il tasto. Attendere che la scorciatoia sia modificata in **Ctrl + Maiusc + O**. La funzione è abilitata.

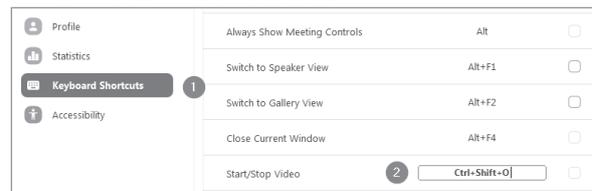

### Dati tecnici

Tensione / corrente in ingresso..... 5 V/CC, 500 mA via USB

Requisiti di sistema..... Windows® 7 e versioni superiori

Jack per cuffie/microfono..... 3,5 mm

Condizioni d'esercizio:..... da 0 a +70 °C, 10 – 90 % UR (senza condensa)

Condizioni di stoccaggio:..... da -20 a +85 °C, 10 – 90 % UR (senza condensa)

Dimensioni..... 21,2 x 50 x 13 mm (L x A x P)

Peso..... ca. 20,5 g